

7 エンドレスタイ

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合 HFハロゲンフリー 色 黒 材質 ポリアセタール UL難燃グレード(主原料) UL94HB 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃



エンドレスタイの材料に用いている耐候性ポリアセタールは、弊社の試験で20年の屋外暴露後も強力な性質を保持することが実証されています。また吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません。銅合金爪をロック機構に用いているため、ガッチリ結束します。ストラップはリール状のため、結束径を問わず、大口の結束が可能です。

Aインシュロックタイ

スタンダードシリーズ

アウトサイドシリーズ

ABシリーズ

ヘビーデューティーシリーズ

リリット

バナネルファイブリングシリーズ

エンドレス

メタルタイ

グリッドタイプ

シベシス

ラッパル

エンドレスタイ(太幅タイプ)	スモール・エンドレスタイ(細幅タイプ)	梱包
<p>●リールストラップ EL-R1, EL-R1-50</p>	<p>●リールストラップ SEL-R1</p>	<p>●リールストラップケース EL-R1 SEL-R1</p>
<p>●ロックヘッド EL-H3</p>	<p>●ロックヘッド SEL-H2</p>	

■エンドレスタイ(太幅タイプ)



型番	Article-No.	ルーブリ張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (個)	小箱 入れ目 (個)	大箱 入れ目	適用工具
EL-H3	922-00053	1,110 (113.19)	25	250	10小箱	MK11, MK15
型番	Article-No.	包装単位 *販売単位 (巻)	小箱 入れ目	大箱 入れ目	適用工具	
EL-R1	922-00054	1 (15m)	10巻	4小箱	MK11, MK15	
EL-R1-50	922-00055	1 (50m)	10巻	-	MK11, MK15	


<エンドレスタイの600mmカット品>



エンドレスタイ太幅タイプのリールを600mmにカットした製品です。必要な長さに切って、ヘッドを取り付けるという工程が不要なため、作業効率が上がります。また、ストラップのカット面が均一なので、作業時の安全性も向上します。

型番	Article-No.	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
ELC-600	922-00065	25	500	MK11, MK15

■スモール・エンドレスタイ(細幅タイプ)

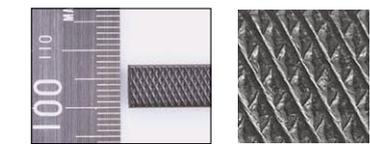

意匠登録第1349039号、意匠登録第1349040号登録済み。

リール幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。リールをヘッドにスムーズに挿入することができます。軽い挿入感で作業を行うことができます。リール表面に加工が施されているため、作業時の滑りを低減します。

特許第4291920号登録済み。



型番	Article-No.	ルーブリ張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (個)	小箱 入れ目 (個)	大箱 入れ目	適用工具
SEL-H2	922-00056	780 (79.54)	25	250	10小箱	MK11, MK15
型番	Article-No.	包装単位 *販売単位 (巻)	小箱 入れ目	大箱 入れ目	適用工具	
SEL-R1	922-00057	1 (15m)	10巻	4小箱	MK11, MK15	

! エンドレスシリーズの外国への輸出・販売・使用はご遠慮ください。010808