

 
8 STB・MBTタイプ

高温・屋外環境下




材質 ステンレススティールSUS316

常時使用温度範囲 -80°C~+538°C



ヘッド内部にスティールのボールが入っています。このボールは、タイをスムーズに挿入させると共に、結末後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあります。ボールとタイの強い摩擦力で、強力な結束力が得られます。

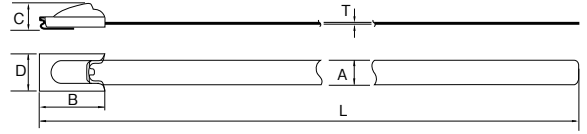

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、耐放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

A
インシュ
ロックタイ

スタン
ダード
シリーズ

アウト
サイド
シリーズ

A
B
シリーズ

ヘ
ビ
ー
デ
ュー
ティ
ー
シリーズ

リ
ヒ
ット
シリーズ

バ
ネ
ル
フ
ィ
キ
ン
グ
シリーズ

エ
ンド
レス
シリーズ

メ
タル
タイ

グ
リ
ッ
プ
タイ

ス
ペ
シ
ャ
ル
シリーズ

ラ
ン
プ
ル

型番	Article-No.	最大 結束径 (φmm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T			
STB-152S	111-00804	25	152	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3	670 (68.32)	100	MK9SST, KST-STG200
STB-200S	111-00806	50	200	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		100	
STB-360S	111-00808	102	360	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		100	
STB-520S	111-00810	152	520	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		100	
STB-680S	111-00812	203	680	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		100	
STB-840S	111-00814	254	840	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		100	
STB-1050S	111-00803	318	1050	4.5	11.0	4.5	6.3	0.3		25	
STB-200M	111-00805	50	200	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3	1,115 (113.70)	50	MK9SST, KST-STG200
STB-360M	111-00807	102	360	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3		50	
STB-520M	111-00809	152	520	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3		50	
STB-680M	111-00811	203	680	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3		50	
STB-840M	111-00813	254	840	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3		50	
STB-1050M	111-00802	318	1050	8.0	14.0	5.7	10.3	0.3		25	
MBT14XH	111-95149	102	362	12.3	14.5	5.4	14.6	0.3	1,200 (122.4)	50	MK9SST, KST-STG200
MBT20XH	111-95209	152	521	12.3	14.5	5.4	14.6	0.3		50	
MBT27XH	111-95279	203	681	12.3	14.5	5.4	14.6	0.3		50	
MBT33XH	111-95339	245	838	12.3	14.5	5.4	14.6	0.3		50	

メタルタイ用保護カバー



メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束できます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。

型番	Article-No.	材質	色	常時使用温度範囲	適用メタルタイ	包装単位 *販売単位 (m/巻)
LFPC70	111-93000				STB Sタイプ	25
LFPC103	111-94000	ポリオレフィン	黒	-40°C~+90°C	STB Mタイプ	
LFPC150	111-95000				MBT XHタイプ	