

## 9 - ② グリップタイロールタイプ

標準グレード



屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 ナイロン・ポリエチレン


常時使用温度範囲 -10℃~+70℃

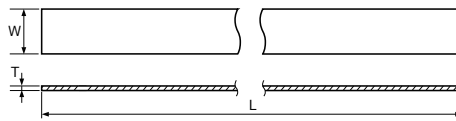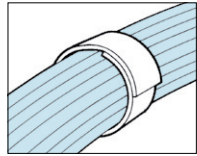


20mm幅と  
10mm幅タイプ

**!** ご注意 ※製法上、一巻の中には継ぎ目がある場合がございます。


### 使用方法

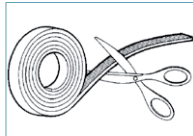

1. 必要な長さにカットしてください。

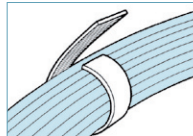

2. ケーブルにグリップタイを巻きつけます。

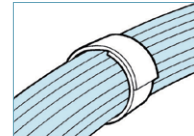

3. 余った部分を巻いて貼り付けてください。

型番	Article-No.	色	寸法			包装単位 *販売単位 (巻)
			全長L(巻き長さ)	幅W(mm)	T(mm)	
再 GTR-B-5W10	130-00056	黒	5m	10	2	1
再 GTR-BLU-5W10	130-00057	青	5m	10	2	1
再 GTR-GRN-5W10	130-00058	緑	5m	10	2	1
再 GTR-RED-5W10	130-00059	赤	5m	10	2	1
再 GTR-YLW-5W10	130-00060	黄	5m	10	2	1
再 GTR-B	130-00047	黒	5m	20	2	1
再 GTR-BLU	130-00048	青	5m	20	2	1
再 GTR-GRN	130-00049	緑	5m	20	2	1
再 GTR-ORG	130-00051	オレンジ	5m	20	2	1
再 GTR-RED	130-00052	赤	5m	20	2	1
再 GTR-YLW	130-00054	黄	5m	20	2	1




## 9 - ③ 難燃性・静電気低減グリップタイ

 難燃グレード

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 ナイロン・ポリエチレン

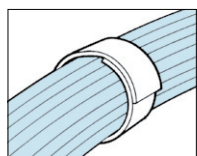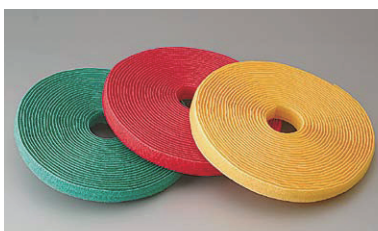

グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は、31.6%で、導電性繊維糸を使用しています。

型番	Article-No.	色	寸法			包装単位 *販売単位 (巻)
			全長L(巻き長さ)	幅W(mm)	T(mm)	
再 GTR-GRN-N	130-00050	緑	10m	21.3	3.5	1
再 GTR-RED-N	130-00053	赤	10m	21.3	3.5	1
再 GTR-YLW-N	130-00055	黄	10m	21.3	3.5	1

A  
インシュ  
クタイ

スタン  
ダード

アウト  
サイド

A  
B  
シリー  
ス

ヘ  
ビー

リ  
ビ  
スト

バ  
ナ  
ル

エ  
ン  
ド  
レ  
ス

メ  
タル  
タイ

グ  
リ  
ッ  
プ  
タイ

ス  
ペ  
シ  
ヤ  
ル

ラ  
ッ  
プ  
ベ  
ル