



1 - ③ レーザープリンター用ラベル

タグラベル

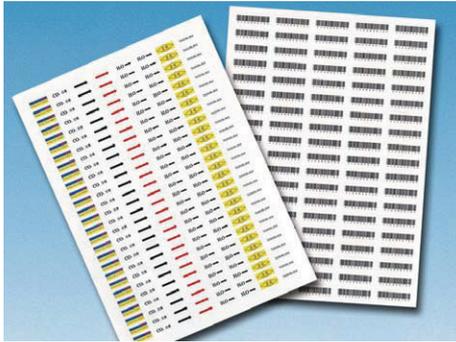

ポリエステルフィルム製タグラベル9372タイプ

耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れたタグラベルです。
マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご利用いただけます。

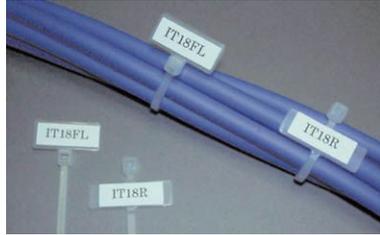

マーキングタイ使用例 (TAGN1L-9372)




線名札使用例 (TAGN17L-9372)

材質	ポリエステルフィルム
粘着材	アクリル系
常時使用温度範囲	-40℃～+120℃
使用環境	屋内使用
色	白
厚み	80.0 μm



IT18タグ部保護ラベルとTAGN1L-9372印字部保護用ラミネートフィルムはP82をご参照下さい。

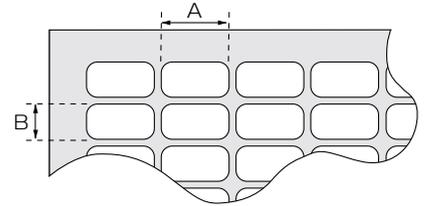

レーザープリンター用




MH29199

型番	Article-No.	寸法 (mm)		用紙サイズ	ラベル数 列	ラベル数 行	ラベル数 /シート	販売単位 ラベル数/袋	ラベル数/箱
		印字部分 A	印字部分 B						
TAGN1L-9372	594-00020	19.0	7.0	A4	8	27	216	5,400	54,000
TAGN17L-9372	594-00019	37.0	12.0	A4	5	19	95	1,900	19,000
TAGN33L-9372	594-00021	9.0	5.0	A4	14	30	420	5,040	50,400

印字見本 (原寸大)



 ■ TAGN1L-9372
印字部寸法・ラベル全長寸法
19×7mm



■ TAGN17L-9372
印字部寸法・ラベル全長寸法
37×12mm



■ TAGN33L-9372
印字部寸法・ラベル全長寸法
9×5mm



レーザープリンター用A4シート

A4サイズラベルをフリーにカットできます。



レーザープリンター用



MH29199



ご注意

一度印刷してカットした用紙をプリンターで再印刷しないでください。
定形外のサイズとなり、紙詰まりを起こす原因になる恐れがあります。

型番	Article-No.	用紙サイズ	販売単位 ラベル数 / 袋	ラベル数/箱
TAGN30L-9372	594-00022	A4	25	250

B ケーブル
配管識別商品

ラベル
TAG

マーキング
シリーズ