

## 1 プルタイトシリーズ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C




引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。

カットオフセクションや、プレブレイクポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。

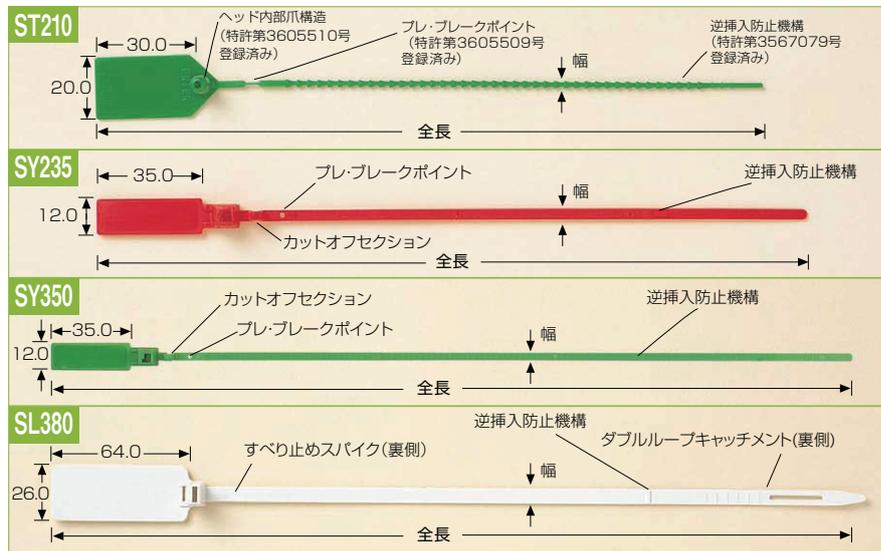

単位:mm

C  
商品  
セキュリティ

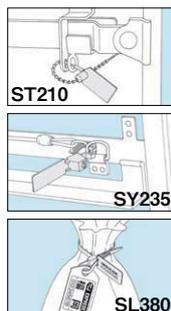

型番	Article-No.	色	結束径(φmm)		寸法(mm)		ループ破断強度 N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
			最小	最大	全長	幅			
<b>ST210</b>									
ST210-BLU	142-00135	青	15	40	210	φ2.2	98 (9.99)	100	5,000
ST210-GRN	142-00136	緑	15	40	210	φ2.2	98 (9.99)	100	5,000
ST210-RED	142-00137	赤	15	40	210	φ2.2	98 (9.99)	100	5,000
ST210-WHT	142-00138	白	15	40	210	φ2.2	98 (9.99)	100	5,000
ST210-YLW	142-00139	黄	15	40	210	φ2.2	98 (9.99)	100	5,000
<b>SY235</b>									
SY235-BLU	142-00145	青	7	40	235	3.6	222.3 (22.67)	100	5,000
SY235-GRN	142-00146	緑	7	40	235	3.6	222.3 (22.67)	100	5,000
SY235-RED	142-00148	赤	7	40	235	3.6	222.3 (22.67)	100	5,000
SY235-WHT	142-00150	白	7	40	235	3.6	222.3 (22.67)	100	5,000
SY235-YLW	142-00151	黄	7	40	235	3.6	222.3 (22.67)	100	5,000
<b>SY350</b>									
SY350-GRN	142-00152	緑	7	80	350	3.6	222.3 (22.67)	100	2,500
SY350-WHT	142-00159	白	7	80	350	3.6	222.3 (22.67)	100	2,500
<b>SL380</b>									
SL380-BLU	142-00130	青	20	60	380	7.0	533.4 (54.39)	50	1,000
SL380-GRN	142-00131	緑	20	60	380	7.0	533.4 (54.39)	50	1,000
SL380-RED	142-00132	赤	20	60	380	7.0	533.4 (54.39)	50	1,000
SL380-WHT	142-00133	白	20	60	380	7.0	533.4 (54.39)	50	1,000
SL380-YLW	142-00134	黄	20	60	380	7.0	533.4 (54.39)	50	1,000