

1 - ② ポリエチレン製品 薄肉タイプ

標準グレード

屋内使用



RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 ポリエチレン

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

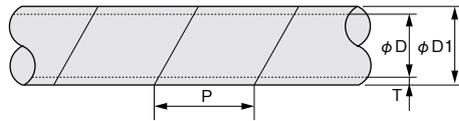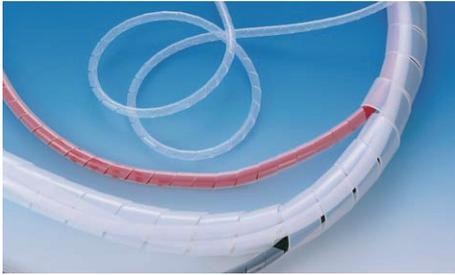

作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。

型番	Article-No.	寸法(mm)				包装単位 *販売単位 (m/巻)	1巻梱包用小箱サイズ (長さ×幅×高さ) (mm)	ケース(大箱) 入れ目
		φD	φD1	T	P			
TS-4A	161-06029	4.4	5.6	0.6	10.0	100	360x360x90	5小箱
TS-6A	161-06035	6.0	7.2	0.6	10.0	100	360x360x150	3小箱
TS-8A	161-06041	7.5	8.7	0.6	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-9A	161-06044	8.4	9.6	0.6	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-10A	161-06001	10.0	12.0	1.0	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-12A	161-06006	11.9	13.9	1.0	15.0	50	360x360x280	2小箱
TS-15A	161-06011	14.5	16.5	1.0	20.0	50	360x360x280	2小箱
TS-20A	161-06016	19.0	22.0	1.5	20.0	25	360x360x280	2小箱
TS-25A	161-06021	23.3	26.3	1.5	22.0	20	360x360x280	2小箱

スパイラルが箱から取り出しやすくなりました

絡み防止・端末差し込み穴追加・埃よけカバー付き ※意匠登録第1327035号登録済み。

スパイラル端末用の差し込み穴を設けました。次の作業時に探す手間が省けます。

箱内の底に巻き芯を設けているため、製品が絡みにくく、取り出しやすくなりました。



スパイラル取り出し口に開閉ができるカバーが付いたため、保管の際、埃が入りづらくなりました。

カットするときの目安になる寸法目盛り付き。

スパイラル小箱のデザインとサイズを変更しました。

- 箱の変更は2008年1月より順次切り替えを進めていますが、在庫の都合により、しばらくの間、新旧箱が混在することがございます。
- 変更の対象となる製品は、ふっ素樹脂製以外のスパイラルチューブです。ふっ素樹脂製のスパイラルチューブの梱包は、従来通り袋入りです。
- 小箱のサイズも変更になりました。
 TS-2.6～TS-4タイプ:360×360×90mm(大箱入れ目:5小箱)
 TS-6～TS-11タイプ:360×360×150mm(大箱入れ目:3小箱)
 TS-12～TS-25タイプ:360×360×280mm(大箱入れ目:2小箱)

スパイラルチューブ

ヘラケイン

自在フッシユ / エッジング

エッジプロテクタ / グロメット

ヘラダクト

H 電線保護 / アクセサリー