

1 - ③ 6ナイロン製品

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 6ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

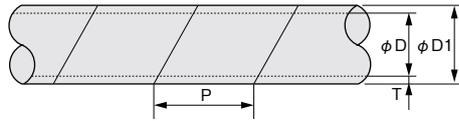

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。

ナイロン製品(標準グレード)は、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。

型番	Article-No.	寸法(mm)				包装単位 *販売単位 (m/巻)	1巻梱包用小箱サイズ (長さ×幅×高さ) (mm)	ケース(大箱) 入れ目
		φD	φD1	T	P			
TS-2.6N	161-06025	2.9	4.1	0.6	6.0	100	360x360x90	5小箱
TS-4N	161-06031	4.6	5.8	0.6	10.0	100	360x360x90	5小箱
TS-6N	161-06037	6.2	7.6	0.7	10.0	100	360x360x150	3小箱
TS-9N	161-06046	9.1	10.5	0.7	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-11N	161-06003	10.6	12.0	0.7	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-13N	161-06008	12.4	13.8	0.7	12.0	50	360x360x280	2小箱
TS-16N	161-06013	15.1	16.5	0.7	20.0	50	360x360x280	2小箱
TS-22N	161-06018	20.2	22.0	0.9	20.0	25	360x360x280	2小箱

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 6ナイロン

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

型番	Article-No.	寸法(mm)				包装単位 *販売単位 (m/巻)	1巻梱包用小箱サイズ (長さ×幅×高さ) (mm)	ケース(大箱) 入れ目
		φD	φD1	T	P			
TS-2.6N-W	161-06027	2.9	4.1	0.6	6.0	100	360x360x90	5小箱
TS-4N-W	161-06033	4.6	5.8	0.6	10.0	100	360x360x90	5小箱
TS-6N-W	161-06039	6.2	7.6	0.7	10.0	100	360x360x150	3小箱
TS-9N-W	161-06047	9.1	10.5	0.7	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-11N-W	161-06004	10.6	12.0	0.7	12.0	50	360x360x150	3小箱
TS-13N-W	161-06009	12.4	13.8	0.7	12.0	50	360x360x280	2小箱
TS-16N-W	161-06014	15.1	16.5	0.7	20.0	50	360x360x280	2小箱
TS-22N-W	161-06019	20.2	22.0	0.9	20.0	25	360x360x280	2小箱
NEW TS-25N-W	161-06063	24.0	25.7	0.85	28.0	25	360x360x280	2小箱

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 薄緑*

材質 6ナイロン

常時使用温度範囲 -40℃~105℃

*温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます

型番	Article-No.	寸法(mm)				包装単位 *販売単位 (m/巻)	1巻梱包用小箱サイズ (長さ×幅×高さ) (mm)	ケース(大箱) 入れ目
		φD	φD1	T	P			
TS-2.6N-HS	161-06026	2.9	4.0	0.6	6.0	100	360x360x90	5小箱
TS-4N-HS	161-06032	4.0	5.4	0.7	10.0	100	308x300x180	5小箱
TS-6N-HS	161-06038	6.0	7.4	0.7	10.0	100	360x360x150	3小箱