

2 - ⑥ TREDUX (トレダックス) HA47

厚肉 / 接着剤付き


RoHS 適合

4:1

~ 3:1



厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。

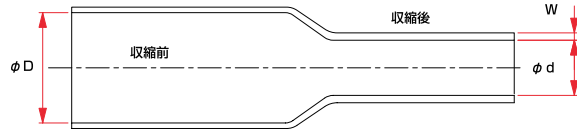

チューブ表面へのマーキング(印刷) : あり



保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
※ラックは非売品です。

材質	架橋ポリオレフィン
収縮温度	110℃以上
収縮率	3:1~4:1
縦方向収縮率	±10%以下
連続使用温度	-55℃~+80℃
引張強度(ASTM D 2671)	14 MPa以上
伸び(ASTM D 2671)	400%
絶縁耐力	20 kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω・cm以上
色	黒

※保証値ではありません。

型番	Article-No.	内径(mm)		適用電線サイズ (φmm)	厚み(mm)		長さ (m)	化粧箱入数 *販売単位 (本)
		収縮前 φD	収縮後(最大) φd		収縮後 W (最小値)			
TREDUX-HA47-13/4	321-50130	13.0	4.0	5.8~11.2	2.40		1	6
TREDUX-HA47-19/6	321-50190	19.0	6.0	8.6~16.4	2.70		1	10
TREDUX-HA47-33/8	321-50330	33.0	8.0	13.0~28.0	3.20		1	5
TREDUX-HA47-45/12	321-50450	45.0	12.0	18.6~38.4	4.10		1	4
TREDUX-HA47-51/16	321-50510	51.0	16.0	23.0~44.0	4.10		1	2
TREDUX-HA47-68/22	321-50680	68.0	22.0	31.2~58.8	4.10		1	1
TREDUX-HA47-85/25	321-50850	85.0	25.0	37.0~73.0	4.30		1	1

熱収縮商品