

コンクリートアンカー



耐候グレード

屋内外使用

色 アイボリー


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃



コンクリートアンカーは下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます*1。アンカー部には返しがついているため、強固に固定することが可能です。幅 12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。ズレ防止のリップが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。

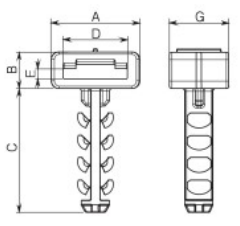

適用材*1 ・コンクリート ・サイディングボード

*1: 石膏ボードには使用できません。

特長



幅 12.7mm までのインシュロックタイ・エンドレスタイの併用が可能です。



下穴を開けて指で押し込むだけでしっかり固定



PF管をしっかりと固定するズレ防止のリップ付き

Article-No.	型番	寸法(mm)						取付穴径 φ(mm)	許容静荷重 N (kgf)	使用インシュロックタイ*2	販売単位(個)	
		A	B	C	D	E	G				袋	ケース
151-03205	CA1	18.0	7.4	25.0	13.0	2.0	12.0	6.0	39.2(4)	幅2.2~12.7mm 厚さ1.0~1.6mm	20	4,000

*2: インシュロックタイは別売りです。



・石膏ボードには使用できません。適用材以外の材料に使用する場合は、事前に評価・確認の上、採用のご判断をお願いいたします。
・取り外した製品は再使用しないでください。

エッジクリップ®



耐候・耐熱グレード

高温・屋内外環境下

色 グレー


材質 66ナイロン
クリップ爪部: スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+110℃



山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアンクル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。インシュロックタイを併用するため、1本~複数本のケーブルのほか、PF管なども固定することが可能です。独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。

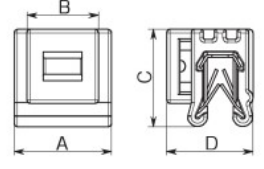

Article-No.	型番	使用インシュロックタイ	寸法(mm)				適用板厚 (mm)	販売単位(個)	
			A	B	C	D		袋	ケース
151-02866	EC1640-S-GRY	T60タイプ (タイ幅4.8mmまで)	15.0	11.0	15.0	13.3	1.6~4.0	50	5,000

※エッジクリップの使用には、弊社の「インシュロックタイ」が必要になります。
※エッジクリップを取り付ける際は、パネル奥まで確実に差し込んでください。



複数回線の固定による過荷重を原因とした脱落にご注意ください。
ご使用に際しては製品が用途や使用環境に適合するか、お客様で事前に評価・確認の上、採用のご判断をお願いいたします。

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

ボルト止めタイプ

スナップ止めタイプ

特殊用途固定具

ホースクランプ