



ヘッド部の高さを大幅に抑えたタイプ「ローヘッドタイ」もございます(P81)。

INSULOK®

2

1 MSタイ (標準グレード)

MIL (該当型番:P28) GL (該当型番:P28) DNV (該当型番:P29) LR (該当型番:P29) 車材燃試 (該当型番:P30) 食品衛生法適合 (該当型番:P31)

電気・電子、航空宇宙、通信産業、配線工事など幅広い分野で実績あり

標準グレード

屋内使用

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C


RoHS適合

HFハロゲンフリー



UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP27「UL取得製品一覧表」をご参照ください。

UL規格認定品
E193818
E64139
E64962
E85319

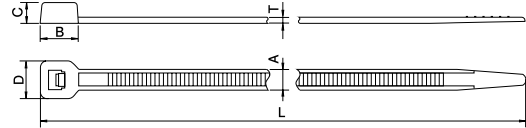

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適です。

Article-No.	型番	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
SHT18												
111-01700	SHT18R	1.0~22.0	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 3
T18												
111-00664	T18S	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00642 111-01232	T18R-1000*	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00643	T18R-100*	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3
111-00630	T18I	1.5~35.0	148	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3
111-00634	T18L	1.5~55.0	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3
T25												
111-00267	T25L	1.5~65.0	240	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 5
111-02600	T25LL	1.5~95.0	330	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 5
T30												
111-00552 111-00687	T30R	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5
111-00680	T30L	1.5~50.0	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5
111-03539	T30LL	1.5~80.0	290	3.5	6.1	4.5	6.1	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-02900	T30XL	1.5~105	370	3.5	6.0	4.5	6.0	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T40												
111-00706	T40S	1.5~37.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	180 (18.35)	100	20,000	1, 2, 4, 5
111-00704	T40I	1.5~75.0	296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	180 (18.35)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T50												
111-00741	T50S	1.5~35.0	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5
111-00564 111-00722	T50R	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5
111-00711	T50L	2.5~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T60												
111-00753	T60S	1.5~65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-00744	T60R	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T120												
111-12819	T120S	5.0~55.0	225	7.6	10.0	7.7	13.15	1.6	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7
111-00926	T120I	5.0~75.0	300	7.6	10.2	7.7	13.0	1.6	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7
111-00619	T120R	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7
111-00974	T120M	15.0~130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	4, 6, 7
111-12419	T120L	5.0~225	760	7.6	10.0	7.8	13.0	1.9	535 (54.56)	50	1,000	4, 6, 7

* 「T18R-100」と「T18R-1000」の「-1000」と「-100」は梱包コードを表しています。



適用工具 インシュロックタイ結束工具はP123をご参照ください。

- ① EVO7SP
- ② MK8
- ③ MK8-LT
- ④ MK9
- ⑤ MK9RE-F
- ⑥ MK11
- ⑦ MK15

インシュロックタイ

A B シリーズ

スタンダード
66ナイロン

特殊樹脂
シリーズ

アウトサイド
セレーション
シリーズ

ヘビー
デューティ
シリーズ

リビート
シリーズ

グリップタイ

エンドレス
シリーズ

メタルタイ

スペシャル
シリーズ

カーベルラップ