

スタンダード形状



耐候・耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

色 黒

 
材質 11ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94HB

常時使用温度範囲 -40°C~+105°C

RoHS適合

HFハロゲンフリー



太陽光発電パネル施工用結束バンドのバイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンドです。約20年相当の耐候促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられませんでした*。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部、降雪地帯での施工に最適です。
※耐候促進試験の結果は実測値であり、保証するものではありません。一定条件下での参考データであり、実使用での耐久性(耐用年数)とは異なります。

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)		適用工具
			全長 L	幅 A	B	C	D	T		袋	ケース	
111-01565	GL100	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3
111-01546	GL150	1.5~36.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	130 (13.26)	100	20,000	1, 2, 4, 5
111-01264	GL200	1.5~50.0	202	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	200 (20.39)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-01265	GL250	1.5~65.0	252	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	250 (25.49)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-01266	GL300	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	250 (25.49)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-01641	GL380	7.0~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	200 (20.39)	100	5,000	1, 2, 4, 5

ガルバロック・プッシュマウントタイ

耐候・耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

色 黒


材質 11ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94HB


常時使用温度範囲 -40°C~+105°C

RoHS適合

HFハロゲンフリー

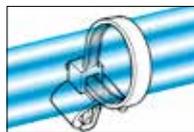

太陽光パネルの架台フレームの穴に差し込むだけで簡単に固定できます。抜群の作業性で、多回線にも対応可能です。11ナイロン製で、耐候性・耐塩害性・耐薬品性に優れています。※プッシュマウントタイのページ(P90)にも掲載されています。

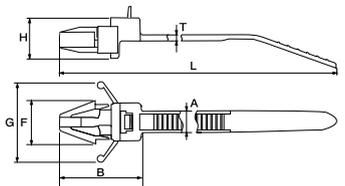

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法 (mm)							取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)		適用工具
			全長 L	幅 A	B	F	G	H	T				袋	ケース	
126-00139	GLRT50RSF	1.5~48.0	201	4.8	18.4	9.6	18	9.2	1.3	1.0~2.6	6.0~7.5	200 (20.39)	100	5,000	4*, 5*

※:工具4(MK9)と5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用ください。

ガルバロック・リピータイ(再結束タイプ)

耐候・耐熱・耐薬品グレード

高温・屋内外環境下

色 黒

材質 11ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94HB


常時使用温度範囲 -40°C~+105°C

RoHS適合

HFハロゲンフリー



結束後もレバーを押すことでロックを解除できるため、繰り返し使用ができ経済的です。施工後、ケーブルを取り外して、再結束したい場合にご利用いただけます。11ナイロン製で、耐候性・耐塩害性・耐薬品性に優れています。※リピータイのページ(P61)にも掲載されています。

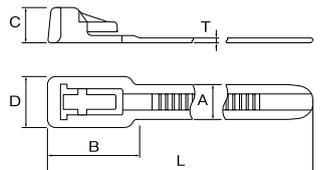

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長 L	幅 A	B	C	D	T		袋	ケース
115-00109	ECO250RF-W	2.5~72.0	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	200 (20.39)	100	5,000

適用工具 インシュロックタイ結束工具はP123をご参照ください。



- 1 EVO7SP 2 MK8 3 MK8-LT 4 MK9 5 MK9RE-F 6 MK11 7 MK15

インシュロックタイ

A B シリーズ

スタンダードシリーズ (66ナイロン)

特殊樹脂シリーズ

アウトサイドシリーズ

ヘビーデューティシリーズ

リピータイシリーズ

グリップタイ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

カーペルラップ