

7

3 グリップタイ® ロールタイプ

最も結束強度に優れたタイプ

標準グレード



屋内使用

材質 ナイロン・ポリプロピレン (貼り合わせにはウレタン系接着剤を使用)

常時使用温度範囲 -10°C~+70°C

RoHS適合

HFハロゲンフリー

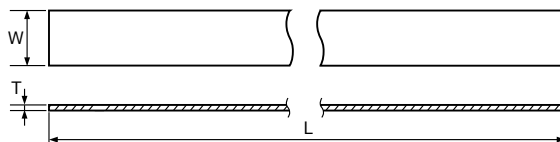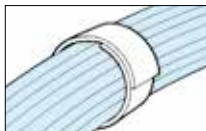

柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。

■10mm幅

■20mm幅

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
再 130-00056	GTR-B-5W10	黒	5m	10.0	2.0	1
再 130-00057	GTR-BLU-5W10	青				
再 130-00058	GTR-GRN-5W10	緑				
再 130-00059	GTR-RED-5W10	赤				
再 130-00060	GTR-YLW-5W10	黄				

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
再 130-00047	GTR-B	黒	5m	20.0	2.0	1
再 130-00048	GTR-BLU	青				
再 130-00049	GTR-GRN	緑				
再 130-00051	GTR-ORG	オレンジ				
再 130-00052	GTR-RED	赤				
再 130-00054	GTR-YLW	黄				

7

4 難燃性・静電気低減グリップタイ®

難燃性、静電気低減が必要な環境での使用に最適

車材燃試 (該当型番:P30)


難燃グレード

屋内使用

材質 ナイロン・ポリエチレン (酸素指数31.6%※) ※:NTT難燃性規格適合

RoHS適合

HFハロゲンフリー

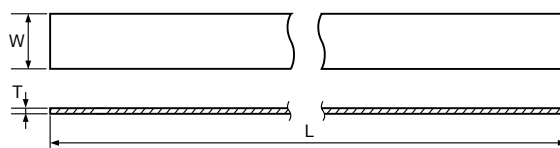

難燃性と静電気低減特性を持つ、面ファスナー式の結束バンドです。酸素指数は31.6%で導電性繊維系を使用しています。

Article-No.	型番	色	寸法			販売単位 (巻)
			全長L (巻き長さ)	幅W (mm)	T (mm)	
再 130-00050	GTR-GRN-N	緑	10m	21.3	3.5	1
再 130-00053	GTR-RED-N	赤				
再 130-00055	GTR-YLW-N	黄				

インシュロックタイ

A B シリーズ

スタンダードシリーズ (66ナイロン)

特殊樹脂シリーズ

アウトサイドセレーシオンシリーズ

ヘビーデューティシリーズ

リヒートシリーズ

グリップタイ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

カーベルラップ