

5.マウンティングタイ ビスでヘッド部をパネルにしっかり固定

5 マウンティングタイ ビスで強固にパネル固定できる結束バンド



MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成形のタイです。ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも確実に配線を結束・固定できます。
ご用途に応じて、標準、耐候、耐熱、耐熱・耐候グレードをご用意しています。

標準グレード


屋内使用

車材燃試
(該当型番:P30)

色 乳白 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40°C~+85°C RoHS適合 HFハロゲンフリー



E64139
E64962
E65344

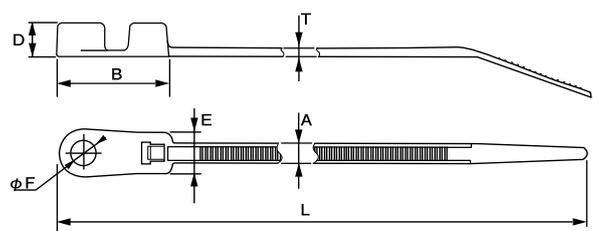

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)							適用 ビス	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	D	E	φF	T			袋	ケース	
113-00041	T18MR	1.0~20.0	111	2.5	14.0	4.2	5.2	3.1	1.1	M3	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3
113-00044	T30MR	1.0~32.0	157	3.5	15.1	4.0	7.0	4.1	1.2	M4	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5
113-05819	T50MS	1.5~32.0	165	4.6	20.0	5.5	9.0	5.3	1.2	M5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5
113-00048	T50MR	1.5~50.0	215	4.7	20.5	5.5	8.5	5.2	1.3	M5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5
113-05419	T50ML	3.0~100	390	4.7	20.0	5.7	9.0	5.5	1.2	M5	225 (22.94)	100	3,000	1, 2, 4, 5
113-12029	T120MR	5.0~102	395	7.6	28.4	7.9	13.4	6.5	1.8	M6	535 (54.56)	50	1,500	4, 6, 7

適用工具 インシュロックタイ結束工具はP123をご参照ください。



- ① EVO7SP ② MK8 ③ MK8-LT ④ MK9 ⑤ MK9RE-F ⑥ MK11 ⑦ MK15

パネル固定用
結束バンド

ブッシュマウント、
ファイツリ
マウント一覧表

対象穴径
φ3.5~φ5

対象穴径
φ7

対象穴径
φ9~φ11

角穴、楕円穴用

防水
クリップタイ

ファイツリ
マウント付き

スタッドボルト
固定/レールタイ

エッジクリップ
付きタイ

マウンティング
タイ(ビス止め固定)

ボタン
ヘッドタイ