

1

1 ポリエチレン製品

柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ

標準グレード

屋内使用

 

色 乳白

材質 ポリエチレン

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

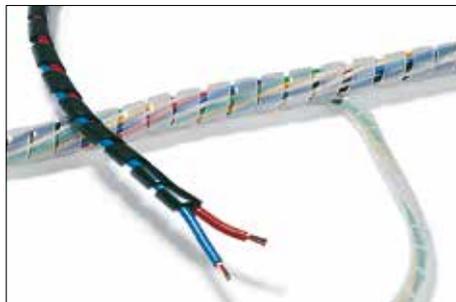

電線磨耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブです。導線・分岐が自由にでき、配線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用も可能です。締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用しています。

Article-No.	型番	寸法(mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06023	TS-2.6	2.6	4.0	0.7	6.0	100	5小箱
161-06028	TS-4	4.0	5.6	0.8	10.0	100	5小箱
161-06034	TS-6	5.6	7.2	0.8	10.0	100	3小箱
161-06040	TS-8	7.1	8.7	0.8	12.0	50	3小箱
161-06043	TS-9	8.0	9.6	0.8	12.0	50	3小箱
161-06000	TS-10	9.4	12.0	1.3	12.0	50	3小箱
161-06005	TS-12	11.3	13.9	1.3	15.0	50	2小箱
161-06010	TS-15	13.9	16.5	1.3	20.0	50	2小箱
161-06015	TS-20	18.6	22.0	1.7	20.0	25	2小箱
161-06020	TS-25	22.9	26.3	1.7	22.0	20	2小箱

耐候グレード

屋内外使用

色 黒

材質 ポリエチレン

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

Article-No.	型番	寸法(mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06024	TS-2.6-W	2.6	4.0	0.7	6.0	100	5小箱
161-06030	TS-4-W	4.0	5.6	0.8	10.0	100	5小箱
161-06036	TS-6-W	5.6	7.2	0.8	10.0	100	3小箱
161-06042	TS-8-W	7.1	8.7	0.8	12.0	50	3小箱
161-06045	TS-9-W	8.0	9.6	0.8	12.0	50	3小箱
161-06002	TS-10-W	9.4	12.0	1.3	12.0	50	3小箱
161-06007	TS-12-W	11.3	13.9	1.3	15.0	50	2小箱
161-06012	TS-15-W	13.9	16.5	1.3	20.0	50	2小箱
161-06017	TS-20-W	18.6	22.0	1.7	20.0	25	2小箱
161-06022	TS-25-W	22.9	26.3	1.7	22.0	20	2小箱

電線保護
アクセサリー

スパイラル
チューブ

編組スリーブ

エッジ保護

配線ダクト

電線保護
アクセサリー