

メタルコンテンツ・ヘララップ



屋内使用

色 青

材質 ポリプロピレン・鉄系成分

常時使用温度範囲 -60℃～+100℃



金属検出機に反応する鉄系成分を製品全体にムラなく含んでおり、万が一製品の一部分が破断し、混入しても容易に検出可能です。食品衛生法適合品*です。

*:専用工具HATは、鉄系成分が含まれていないため、金属検出機では検出できません。また、食品衛生法は非適合品です。

| Article-No. | 型番 | 結束径 (最大値) φ(mm) | 寸法(mm) | | | | | 適用工具 | 販売単位 (m/巻) |
|-------------|----------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|---------------|-------|-------------------------------|
| | | | φD (参考値) | T | P | φO (参考値) | 分岐用穴 (参考値) | | |
| 161-66000 | HWPPMC8 | 9.0 | (8.0) | 0.75 | 10.0 | (5.0) | (3.0) | HAT8 | 25m 専用工具 (HAT)* 1個入り |
| 161-66100 | HWPPMC16 | 16.0 | (14.0) | 0.80 | 13.0 | (8.0) | (4.0) | HAT16 | |
| 161-66200 | HWPPMC20 | 21.0 | (19.0) | 0.95 | 16.0 | (9.0) | (4.5) | HAT20 | |
| 161-66300 | HWPPMC25 | 27.0 | (24.0) | 1.05 | 20.0 | (11.5) | (6.5) | HAT25 | |

ヘララップ専用工具 HAT(Helawrap Applicator Tool)




ヘララップをスムーズに電線に取り付けられる独自の形状をしており、簡単に短時間で作業ができます。

HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から、配線を通して使用します。

各ヘララップ1巻に1個同梱されていますが10個単位での別売も承ります。

*:専用工具HATは、鉄系成分が含まれていないため、金属検出機では検出できません。また、食品衛生法は非適合品です。

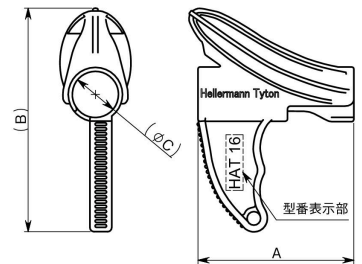

| Article-No. | 型番 | 色 | 寸法(mm) | | | 使用 ヘララップ型番 | 販売単位 (個) |
|-------------|-------|---|-------------|------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | φC (参考値) | A | B (参考値) | | |
| 161-60000 | HAT5 | 青 | (6.4) | 42.0 | (48.6) | HWPE5(-W) | 10 |
| 161-60001 | HAT8 | | (10.0) | 42.0 | (55.0) | HWPE8(-W)、HWPP8-YLW、 HWPPMC8* | |
| 161-60002 | HAT16 | | (17.0) | 57.5 | (82.5) | HWPE16(-W)、HWPP16-YLW、 HWPPMC16* | |
| 161-60003 | HAT20 | | (22.0) | 75.0 | (95.5) | HWPE20(-W)、HWPP20-YLW、 HWPPMC20* | |
| 161-60004 | HAT25 | | (27.0) | 95.0 | (116.0) | HWPE25(-W)、HWPPMC25* | |
| 161-60005 | HAT30 | | (32.0) | 95.0 | (115.0) | HWPE30(-W) | |

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。

ヘラマンタイト株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトウェブサイト
www.hellermanntyton.co.jp

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区高原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑業ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2018年2月現在のものです。