


■ 圧着雄端子寸法図

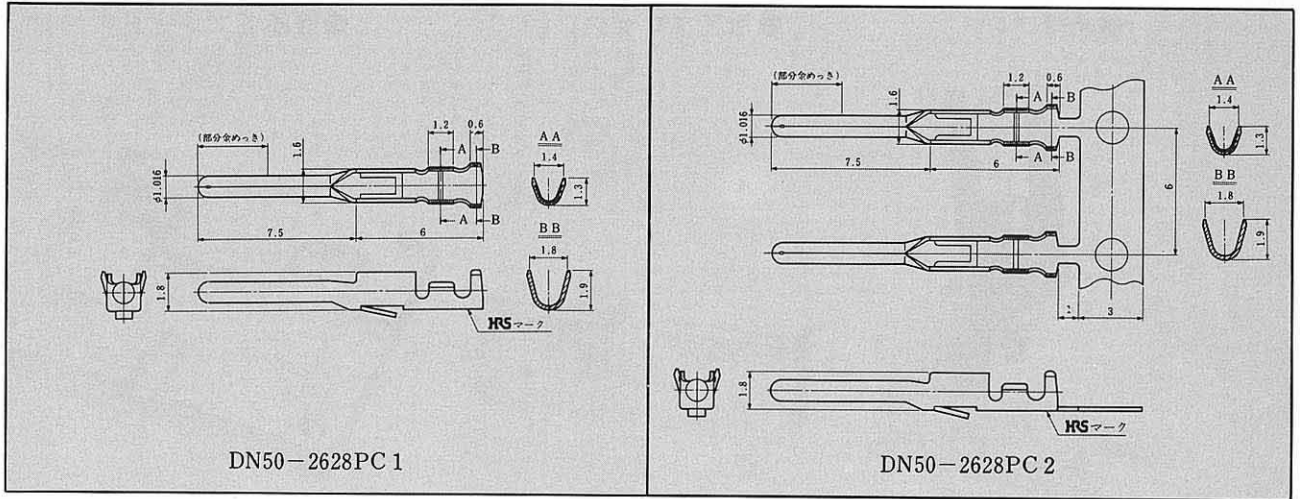

HRS No.	製品番号	備考	RoHS
225-0007-2	DN50-2628PC1	バラ端子	○
225-0008-5	DN50-2628PC2	連続端子	

(注) バラ端子は1パック100本入、連続端子は10,000本となっております。

◆ 適合ケーブル

- 圧着適合電線サイズ：AWGNo.26～AWGNo.28
- ケーブル導入口適合シース外径

単位：mm

極数	20	26	36	50
外径	9.0以下	9.7以下	11.0以下	12.0以下

◆ 圧着工具

● 自動圧着機(CM-105)

特長

この機械は多くのユーザーのご要望にお応えした機種で、セット・アップ調整および各種アプリケーション取付け等操作性の向上と応用範囲の拡大を図ったきめ細かな設計がなされ、使い易い半自動圧着機として、各種連鎖状端子の圧着結線にご採用いただけるものがあります。

主な仕様	
電源	AC100V 単相200W
総重量	75kg
加工能力	2,000～4,000本/1時間
加工範囲	アプリケーションの交換により各種端子の圧着可能

● 手動圧着工具



本体CM-105
(CL901-0005-4)
アプリケーションAP105-DN50-2628P
(CL901-2515-1)

DN50-TA2628HC
(CL250-0101-0)