




## ■レセプタクル(スタッキング高さ 1.5mm)

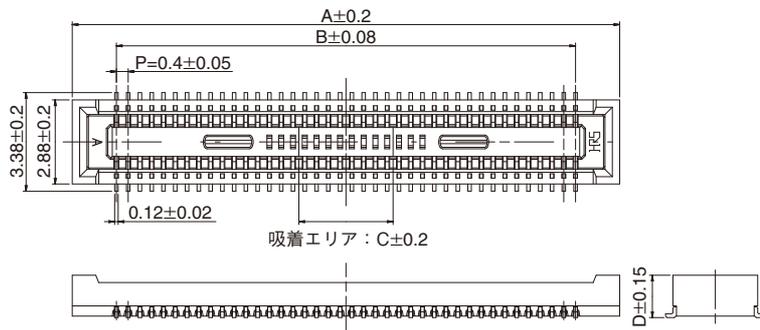

## ◆推奨パターン図

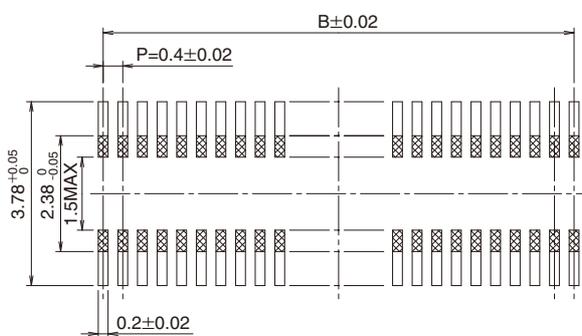

DF40C (補強金具無)

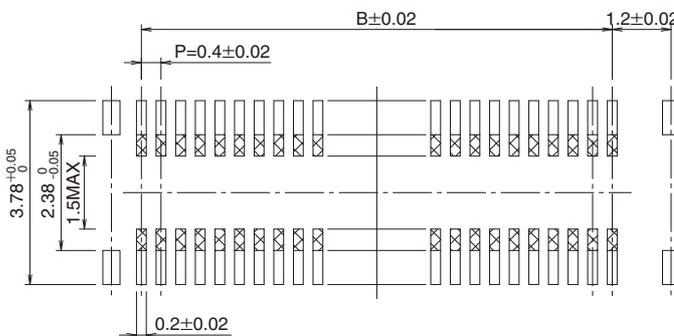

DF40B (補強金具有)

## ■スタッキング高さ 1.5mm

【仕様番号】

(51) : エンボス梱包 (5,000個/リール)

単位 : mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D
DF40B-10DS-0.4V(51)	684-4038-8 51	10	4.6	1.6	1.0	1.45
DF40B-12DS-0.4V(51)	684-4152-3 51	12	5.0	2.0		
DF40B-30DS-0.4V(51)	684-4090-8 51	30	8.6	5.6		
DF40B-50DS-0.4V(51)	684-4018-0 51	50	12.6	9.6	3.2	
DF40B-60DS-0.4V(51)	684-4049-4 51	60	14.6	11.6		
DF40B-80DS-0.4V(51)	684-4052-9 51	80	18.6	15.6		
DF40C-20DS-0.4V(51)	684-4005-9 51	20	6.6	3.6	1.0	
DF40C-24DS-0.4V(51)	684-4006-1 51	24	7.4	4.4	1.2	
DF40C-30DS-0.4V(51)	684-4007-4 51	30	8.6	5.6	1.5	
DF40C-34DS-0.4V(51)	684-4023-0 51	34	9.4	6.4	2.3	
DF40C-40DS-0.4V(51)	684-4008-7 51	40	10.6	7.6	3.2	
DF40C-50DS-0.4V(51)	684-4009-0 51	50	12.6	9.6		
DF40C-60DS-0.4V(51)	684-4004-6 51	60	14.6	11.6		
DF40C-70DS-0.4V(51)	684-4016-5 51	70	16.6	13.6		
DF40C-80DS-0.4V(51)	684-4002-0 51	80	18.6	15.6		
DF40C-90DS-0.4V(51)	684-4124-8 51	90	20.6	17.6		
DF40C-100DS-0.4V(51)	684-4033-4 51	100	22.6	19.6		

(注1) エンボステーブ梱包品は、リール数にてご注文ください。

(注2) 60~100芯には吸着面に吸着には影響を及ぼさない凹部が設けられています。

(注3) 上は、絶縁エリアです。

(注4) 本コネクタに極性はございません。