

●セットスペーサー (ビス保護型) ●POM set-spacer ●組套隔離柱 (螺钉保护型)

仕様

- 本体・材質/ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- セットワッシャー・材質/ジュラコン (POM)
- ・RoHS対応製品

※スペーサーとワッシャーをセットで納入します。



SH-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー #DDS-0243-05</p>	5	SH-2005					
	6	SH-2006					
	7	SH-2007					
	8	SH-2008					
	9	SH-2009					
	10	SH-2010					

ご注文個数 50個～

SH-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー #DDS-2655-08</p>	5	SH-2605					
	6	SH-2606					
	7	SH-2607					
	8	SH-2608					
	9	SH-2609					
	10	SH-2610					
	12	SH-2612					
	15	SH-2615					

ご注文個数 50個～

SH-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー #DDS-0306-08</p>	6	SH-306					
	7	SH-307					
	8	SH-308					
	9	SH-309					
	10	SH-310					
	12	SH-312					
	15	SH-315					
	20	SH-320					


ご注文個数 50個～

用途



SH ●セットスペーサー (ネジ保護型)

セットスペーサーは基板にスペーサーと取付ビスをワンタッチで組込む商品です。

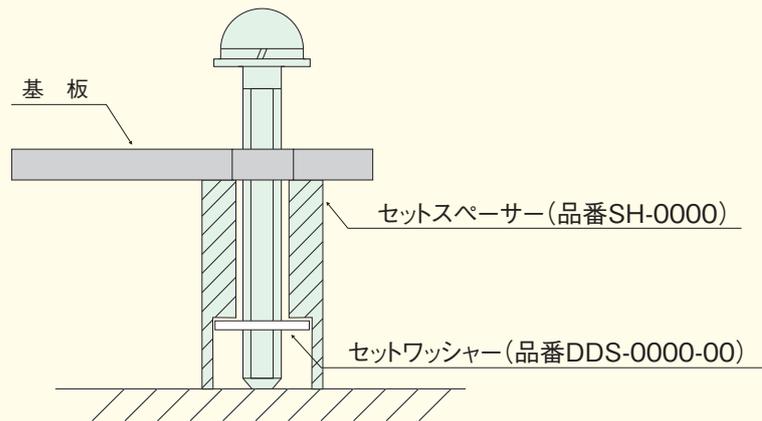

- ・配線済基板の回路保護、回路チェック
- ・補修用基板の施工地の準備 (現地にビス等を準備不要)
- ・子基板の組立合理化 (ワンタッチで組立...工具不要)

(ビスのネジ保護型)

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー