

ASP

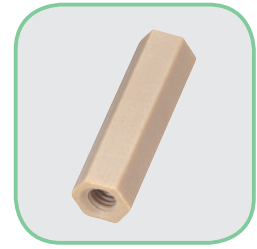
●PPSスペーサー (六角) ●PPS spacer (Hexagonal) ●PPS隔離柱 (六角)

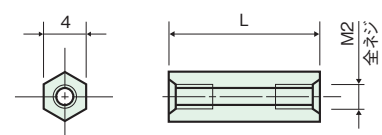
スペーサーの選定

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レーンスペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

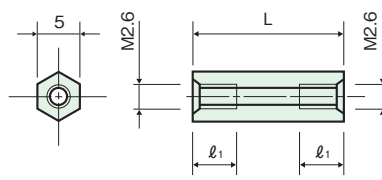
仕様

- ・材質 / ポリフェニレンサルファイド (PPS) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
- ・色 / 茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...260°C
- ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



ASP-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
 <p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2</p>	3	ASP-2003	16	ASP-2016			
	4	ASP-2004	17	ASP-2017			
	5	ASP-2005	18	ASP-2018			
	6	ASP-2006	19	ASP-2019			
	7	ASP-2007	20	ASP-2020			
	8	ASP-2008					
	9	ASP-2009					
	10	ASP-2010					
	11	ASP-2011					
	12	ASP-2012					
	13	ASP-2013					
	14	ASP-2014					
	15	ASP-2015					

ご注文個数 50個〜

ASP-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
 <p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2</p>	3	ASP-2603	全ネジ	9.5	ASP-2609.5	全ネジ	19	ASP-2619	全ネジ	
	3.5	ASP-2603.5	//	10	ASP-2610	//	20	ASP-2620	全ネジ	
	4	ASP-2604	//	11	ASP-2611	//	21	ASP-2621	5	
	4.5	ASP-2604.5	//	12	ASP-2612	//	22	ASP-2622	5	
	5	ASP-2605	//	12.5	ASP-2612.5	//	23	ASP-2623	5	
	5.5	ASP-2605.5	//	13	ASP-2613	//	24	ASP-2624	5	
	6	ASP-2606	//	14	ASP-2614	//	25	ASP-2625	5	
	6.5	ASP-2606.5	//	15	ASP-2615	//	26	ASP-2626	5	
	7	ASP-2607	//	16	ASP-2616	//	27	ASP-2627	5	
	7.5	ASP-2607.5	//	16.5	ASP-2616.5	//	28	ASP-2628	5	
	8	ASP-2608	//	17	ASP-2617	//	29	ASP-2629	5	
	8.5	ASP-2608.5	//	17.5	ASP-2617.5	//	30	ASP-2630	5	
	9	ASP-2609	全ネジ	18	ASP-2618	全ネジ				

ご注文個数 50個〜