

●セットスペーサー ●Nylon set spacer ●組套隔離柱


スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/ニ
スペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/
ボルト/ナット/ワッシャー




CNS-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
		2	CNS-302	12	CNS-312	22	CNS-322
		3	CNS-303	13	CNS-313	23	CNS-323
		4	CNS-304	14	CNS-314	24	CNS-324
		5	CNS-305	15	CNS-315	25	CNS-325
		6	CNS-306	16	CNS-316	26	CNS-326
		7	CNS-307	17	CNS-317	27	CNS-327
		8	CNS-308	18	CNS-318	28	CNS-328
		9	CNS-309	19	CNS-319	29	CNS-329
		10	CNS-310	20	CNS-320	30	CNS-330
		11	CNS-311	21	CNS-321		

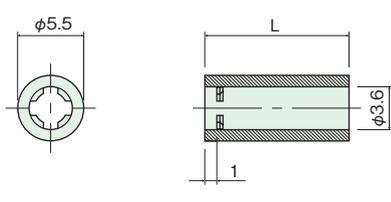

Lの公差 L=10迄±0.2 L=11より±0.3

ご注文個数 50個～

CNS-400 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
		2	CNS-402	12	CNS-412	22	CNS-422
		3	CNS-403	13	CNS-413	23	CNS-423
		4	CNS-404	14	CNS-414	24	CNS-424
		5	CNS-405	15	CNS-415	25	CNS-425
		6	CNS-406	16	CNS-416	26	CNS-426
		7	CNS-407	17	CNS-417	27	CNS-427
		8	CNS-408	18	CNS-418	28	CNS-428
		9	CNS-409	19	CNS-419	29	CNS-429
		10	CNS-410	20	CNS-420	30	CNS-430
		11	CNS-411	21	CNS-421		

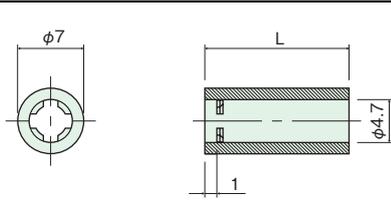

Lの公差 L=10迄±0.2 L=11より±0.3

ご注文個数 50個～

用途



CNS ●セットスペーサー

使用例

