


WN-MA/WN-MD/WN-G

●ワンタッチスペーサー ●Nylon spacer (Easy-fastening) ●PC板間隔柱

仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75°C
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品

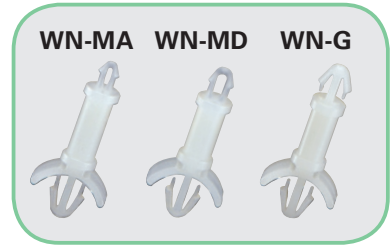

WN-00MA (シャーシ・PC板用)	A	品番	A	品番	A	品番
	3.2	WN-03MA				
	4.8	WN-05MA				
	6.4	WN-06MA				
	7.9	WN-08MA				
	9.5	WN-10MA				
	11.1	WN-11MA				
	12.7	WN-13MA				
	14.3	WN-14MA				
	15.9	WN-16MA				
	※WN-03MAのみAの段差がございません					

WN-00MD (シャーシ・PC板用)	A	品番	A	品番	A	品番
	3.2	WN-03MD				
	4.8	WN-05MD				
	6.4	WN-06MD				
	7.9	WN-08MD				
	9.5	WN-10MD				
	11.1	WN-11MD				
	12.7	WN-13MD				
	14.3	WN-14MD				
	15.9	WN-16MD				
	※WN-03MDのみAの段差がございません					

WN-00G (シャーシ・PC板用)	A	品番	A	品番	A	品番
	3.2	WN-03G				
	4.8	WN-05G				
	6.4	WN-06G				
	7.9	WN-08G				
	9.5	WN-10G				
	11.1	WN-11G				
	12.7	WN-13G				
	14.3	WN-14G				
	15.9	WN-16G				
	19	WN-19G				
※WN-03GのみAの段差がございません						

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン66スペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜