


WN-H/WN-I/WN-J

●ワンタッチスペーサー ●Nylon spacer (Easy-fastening) ●PC板間隔柱／基板反装置用

仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品

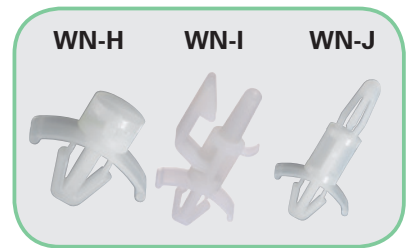

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン66スペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44

WN-00H (基板ソリ防止用)	A	品番	A	品番	A	品番
	3.5	WN-03H	28.6	WN-29H		
	4.8	WN-05H	31.7	WN-32H		
	6.0	WN-06H	34.9	WN-35H		
	7.9	WN-08H				
	9.5	WN-10H				
	11.1	WN-11H				
	12.7	WN-13H				
	15.9	WN-16H				
	19.1	WN-19H				
	22.2	WN-22H				
24.0	WN-24H					
25.4	WN-25H					
27.5	WN-27H					

ご注文個数 50個～

WN-00I (シャーシ・PC板用)	A	品番	A	品番	A	品番
	6.3	WN-06I				
	8.0	WN-08I				
	9.5	WN-09I				
	10.0	WN-10I				
	12.7	WN-13I				
	15.9	WN-16I				
	23.0	WN-23I				

ご注文個数 50個～

WN-00J (シャーシ・PC板用)	A	品番	A	品番	A	品番
	3.5	WN-03J				
	4.8	WN-05J				
	6.0	WN-06J				
	7.9	WN-08J				
	9.5	WN-10J				
	11.1	WN-11J				
	12.7	WN-13J				
	15.9	WN-16J				
	19.1	WN-19J				
	22.2	WN-22J				
24.0	WN-24J					
25.4	WN-25J					
27.5	WN-27J					
28.6	WN-29J					
31.7	WN-32J					
34.9	WN-35J					

ご注文個数 50個～