


●ポリカーボネートペーサー (中空) ●Polycarbonate spacer (Hollow tube) ●PC隔離柱 (管型)

仕様

- ・材質 / PC (ポリカーボネート)
- ・色 / 透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...130℃
- ・U L 規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品

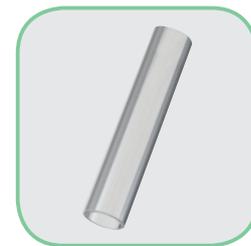

CPC-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
		1	CPC-301	20	CPC-320	82	CPC-382
		1.5	CPC-301.5	21	CPC-321	85	CPC-385
		2	CPC-302	22	CPC-322	88	CPC-388
		2.5	CPC-302.5	23	CPC-323	90	CPC-390
		3	CPC-303	24	CPC-324	92	CPC-392
		3.5	CPC-303.5	25	CPC-325	95	CPC-395
		4	CPC-304	26	CPC-326	98	CPC-398
		4.5	CPC-304.5	27	CPC-327	100	CPC-3100
		5	CPC-305	28	CPC-328	105	CPC-3105
		5.5	CPC-305.5	29	CPC-329	110	CPC-3110
		6	CPC-306	30	CPC-330	115	CPC-3115
		6.5	CPC-306.5	35	CPC-335	120	CPC-3120
		7	CPC-307	40	CPC-340	125	CPC-3125
		7.5	CPC-307.5	45	CPC-345	130	CPC-3130
		8	CPC-308	50	CPC-350	135	CPC-3135
		8.5	CPC-308.5			140	CPC-3140
		9	CPC-309	52	CPC-352	145	CPC-3145
		9.5	CPC-309.5	55	CPC-355	150	CPC-3150
		10	CPC-310	58	CPC-358	155	CPC-3155
		11	CPC-311	60	CPC-360	160	CPC-3160
		12	CPC-312	62	CPC-362	165	CPC-3165
		13	CPC-313	65	CPC-365	170	CPC-3170
		14	CPC-314	68	CPC-368	175	CPC-3175
		15	CPC-315	70	CPC-370	180	CPC-3180
		16	CPC-316	72	CPC-372	185	CPC-3185
		17	CPC-317	75	CPC-375	190	CPC-3190
		18	CPC-318	78	CPC-378	195	CPC-3195
		19	CPC-319	80	CPC-380	200	CPC-3200

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~50迄±0.2 L=52より±0.4

CPC-400 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
		1	CPC-401	20	CPC-420	82	CPC-482
		1.5	CPC-401.5	21	CPC-421	85	CPC-485
		2	CPC-402	22	CPC-422	88	CPC-488
		2.5	CPC-402.5	23	CPC-423	90	CPC-490
		3	CPC-403	24	CPC-424	92	CPC-492
		3.5	CPC-403.5	25	CPC-425	95	CPC-495
		4	CPC-404	26	CPC-426	98	CPC-498
		4.5	CPC-404.5	27	CPC-427	100	CPC-4100
		5	CPC-405	28	CPC-428	105	CPC-4105
		5.5	CPC-405.5	29	CPC-429	110	CPC-4110
		6	CPC-406	30	CPC-430	115	CPC-4115
		6.5	CPC-406.5	35	CPC-435	120	CPC-4120
		7	CPC-407	40	CPC-440	125	CPC-4125
		7.5	CPC-407.5	45	CPC-445	130	CPC-4130
		8	CPC-408	50	CPC-450	135	CPC-4135
		8.5	CPC-408.5			140	CPC-4140
		9	CPC-409	52	CPC-452	145	CPC-4145
		9.5	CPC-409.5	55	CPC-455	150	CPC-4150
		10	CPC-410	58	CPC-458	155	CPC-4155
		11	CPC-411	60	CPC-460	160	CPC-4160
		12	CPC-412	62	CPC-462	165	CPC-4165
		13	CPC-413	65	CPC-465	170	CPC-4170
		14	CPC-414	68	CPC-468	175	CPC-4175
		15	CPC-415	70	CPC-470	180	CPC-4180
		16	CPC-416	72	CPC-472	185	CPC-4185
		17	CPC-417	75	CPC-475	190	CPC-4190
		18	CPC-418	78	CPC-478	195	CPC-4195
		19	CPC-419	80	CPC-480	200	CPC-4200

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~50迄±0.2 L=52より±0.4

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン・レニー 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミックス・ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー

ご注文個数 50個～
*但し、CPC-352～CPC-3200迄は、10個～

ご注文個数 50個～
*但し、CPC-452～CPC-4200迄は、10個～