

# PRS-20/PRR-20

ピン (φ) 2.00mmピッチ ストレート/ライトアングル (1列/2列)


●ピン ●Pin ●排針

## 仕様



- ・電流量/3A
- ・絶縁抵抗/10000MΩ MIN (500Vac)
- ・接触抵抗/10mΩ MAX
- ・耐電圧/1000Vrms MIN
- ・RoHS対応製品

## 材質

- 樹脂部
  - ・材質/LCP (ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
  - ・色/黒
  - ・熱変形温度/1.80MPa...275℃
  - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- ピン
  - ・材質/CuZn36Pb3 (C36000)
  - ・処理/金メッキ 0.25μm

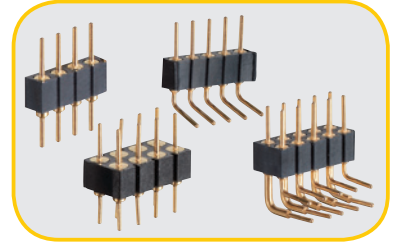

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/レーンスペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミックス/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペース端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックスパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

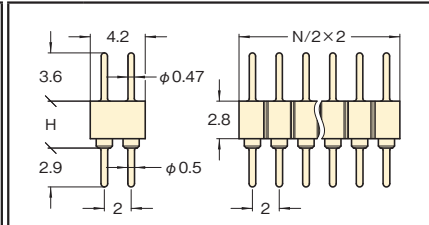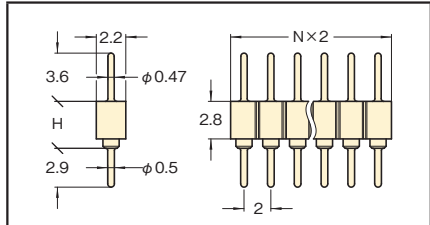

**PRS-210354-00** ストレート (1列)

**PRS-220354-00** ストレート (2列)

H	ピン数 (N)	品番
3.5	2	PRS-210354-02
	3	PRS-210354-03
	4	PRS-210354-04
	5	PRS-210354-05
	6	PRS-210354-06
	7	PRS-210354-07
	8	PRS-210354-08
	9	PRS-210354-09
	10	PRS-210354-10
	11	PRS-210354-11
	12	PRS-210354-12
13	PRS-210354-13	
14	PRS-210354-14	
15	PRS-210354-15	
16	PRS-210354-16	
17	PRS-210354-17	
18	PRS-210354-18	
19	PRS-210354-19	
20	PRS-210354-20	

H	ピン数 (N)	品番
3.5	4	PRS-220354-02
	6	PRS-220354-03
	8	PRS-220354-04
	10	PRS-220354-05
	12	PRS-220354-06
	14	PRS-220354-07
	16	PRS-220354-08
	18	PRS-220354-09
	20	PRS-220354-10
	22	PRS-220354-11
	24	PRS-220354-12
	26	PRS-220354-13
	28	PRS-220354-14
	30	PRS-220354-15
	32	PRS-220354-16
	34	PRS-220354-17
	36	PRS-220354-18
	38	PRS-220354-19
	40	PRS-220354-20


ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

## 用途



### 垂直の取付例

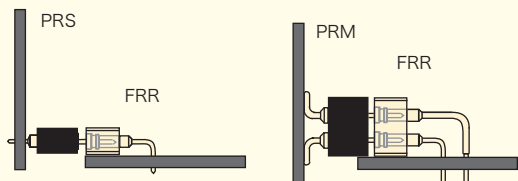

### 水平の取付例

