

FRS-20

ソケット (φ) 2.00mmピッチ ストレート (1列/2列)

●ソケット ●Socket ●排母

(接続側φ0.47mmピン)




- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー

仕様

- ・電流量/3A
- ・絶縁抵抗/10000MΩ MIN (500Vac)
- ・接触抵抗/10mΩ MAX
- ・動作温度範囲/-55℃～+125℃
- ・耐電圧/1000Vrms MIN
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質/LCP (ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.80MPa…275℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- スリーブ
 - ・材質/CuZn36Pb3 (C36000)
 - ・処理/純錫メッキ
- コンタクト
 - ・材質/ベリリウム銅 (C17200)
 - ・処理/金メッキ0.75μm

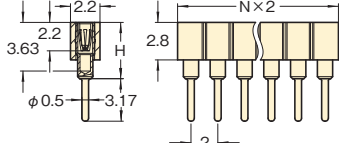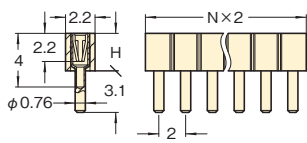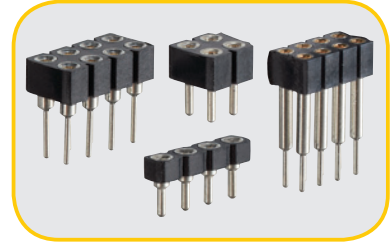

FRS-21028-00 ストレート (1列)

FRS-21042-00 ストレート (1列)

H	ピン数 (N)	品番
2.8	2	FRS-21028-02
	3	FRS-21028-03
	4	FRS-21028-04
	5	FRS-21028-05
	6	FRS-21028-06
	7	FRS-21028-07
	8	FRS-21028-08
	9	FRS-21028-09
	10	FRS-21028-10
	11	FRS-21028-11
	12	FRS-21028-12
13	FRS-21028-13	
14	FRS-21028-14	
15	FRS-21028-15	
16	FRS-21028-16	
17	FRS-21028-17	
18	FRS-21028-18	
19	FRS-21028-19	
20	FRS-21028-20	

H	ピン数 (N)	品番
4.2	2	FRS-21042-02
	3	FRS-21042-03
	4	FRS-21042-04
	5	FRS-21042-05
	6	FRS-21042-06
	7	FRS-21042-07
	8	FRS-21042-08
	9	FRS-21042-09
	10	FRS-21042-10
	11	FRS-21042-11
	12	FRS-21042-12
13	FRS-21042-13	
14	FRS-21042-14	
15	FRS-21042-15	
16	FRS-21042-16	
17	FRS-21042-17	
18	FRS-21042-18	
19	FRS-21042-19	
20	FRS-21042-20	


ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

用途

POINT

垂直の取付例

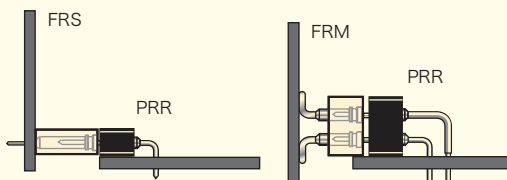

水平の取付例

