

FRS-41 / FRS41-F

ソケット (φ) 2.54mmピッチ ストレート (1列)

●ソケット ●Socket ●排母

(接続側φ0.47mmピン)



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニースペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー

仕様

- ・電流容量 / 3A
- ・絶縁抵抗 / 10000MΩ MIN (500Vac)
- ・接触抵抗 / 10mΩ MAX
- ・動作温度範囲 / -55℃ ~ +125℃
- ・耐電圧 / 1000Vrms MIN
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質 / PCT (ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.80MPa...255℃
 - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- スリーブ
 - ・材質 / CuZn36Pb3 (C36000)
 - ・処理 / 純錫メッキ
- コンタクト
 - ・材質 / ベリリウム銅 (C17200)
 - ・処理 / **FRS** 金メッキ0.75μm
 - FRS-F** 金フラッシュ

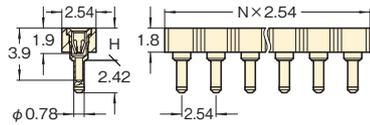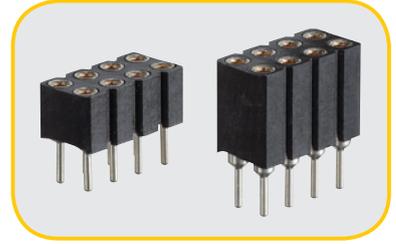


FRS-41024-00 FRS41024-00F

金メッキ0.75μm 金フラッシュ

H	ピン数 (N)	品番	品番
2.41	2	FRS-41024-02	FRS41024-02F
	3	FRS-41024-03	FRS41024-03F
	4	FRS-41024-04	FRS41024-04F
	5	FRS-41024-05	FRS41024-05F
	6	FRS-41024-06	FRS41024-06F
	7	FRS-41024-07	FRS41024-07F
	8	FRS-41024-08	FRS41024-08F
	9	FRS-41024-09	FRS41024-09F
	10	FRS-41024-10	FRS41024-10F
	11	FRS-41024-11	FRS41024-11F
	12	FRS-41024-12	FRS41024-12F
	13	FRS-41024-13	FRS41024-13F
	14	FRS-41024-14	FRS41024-14F
	15	FRS-41024-15	FRS41024-15F
	16	FRS-41024-16	FRS41024-16F
	17	FRS-41024-17	FRS41024-17F
	18	FRS-41024-18	FRS41024-18F
	19	FRS-41024-19	FRS41024-19F
	20	FRS-41024-20	FRS41024-20F

ご注文個数 10個~

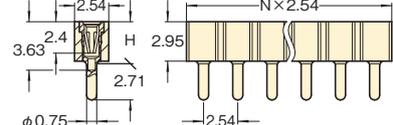

FRS-41031-00 FRS41031-00F

金メッキ0.75μm 金フラッシュ


H	ピン数 (N)	品番	品番
3.14	2	FRS-41031-02	FRS41031-02F
	3	FRS-41031-03	FRS41031-03F
	4	FRS-41031-04	FRS41031-04F
	5	FRS-41031-05	FRS41031-05F
	6	FRS-41031-06	FRS41031-06F
	7	FRS-41031-07	FRS41031-07F
	8	FRS-41031-08	FRS41031-08F
	9	FRS-41031-09	FRS41031-09F
	10	FRS-41031-10	FRS41031-10F
	11	FRS-41031-11	FRS41031-11F
	12	FRS-41031-12	FRS41031-12F
	13	FRS-41031-13	FRS41031-13F
	14	FRS-41031-14	FRS41031-14F
	15	FRS-41031-15	FRS41031-15F
	16	FRS-41031-16	FRS41031-16F
	17	FRS-41031-17	FRS41031-17F
	18	FRS-41031-18	FRS41031-18F
	19	FRS-41031-19	FRS41031-19F
	20	FRS-41031-20	FRS41031-20F

ご注文個数 10個~

用途



垂直の取付例

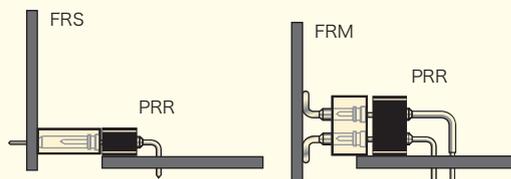

水平の取付例

