



●ピン ●Pin ●排針

仕様

- ・電流容量/1A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃~+105℃
- ・RoHS対応製品

材質


- 樹脂部
 - ・材質/ナイロン
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.80MPa...290℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

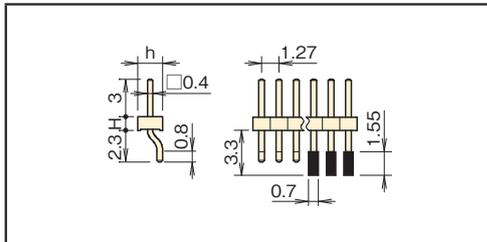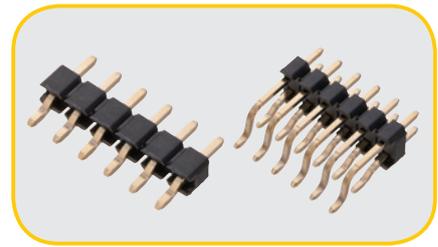

PSL-710103 (H=1, h=2.1) PSL-710153 (H=1.5, h=1.8)

ピン数	品番	品番
2	PSL-710103-02	PSL-710153-02
3	PSL-710103-03	PSL-710153-03
4	PSL-710103-04	PSL-710153-04
5	PSL-710103-05	PSL-710153-05
6	PSL-710103-06	PSL-710153-06
7	PSL-710103-07	PSL-710153-07
8	PSL-710103-08	PSL-710153-08
9	PSL-710103-09	PSL-710153-09
10	PSL-710103-10	PSL-710153-10
20	PSL-710103-20	PSL-710153-20

ご注文個数 50個~

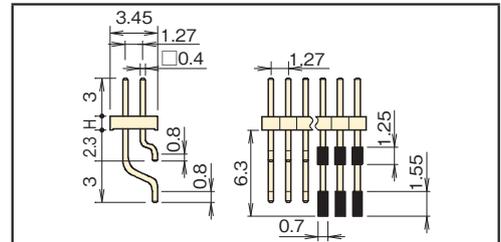

PSL-720103 (H=1) PSL-720153 (H=1.5)


ピン数	品番	品番
4	PSL-720103-02	PSL-720153-02
6	PSL-720103-03	PSL-720153-03
8	PSL-720103-04	PSL-720153-04
10	PSL-720103-05	PSL-720153-05
12	PSL-720103-06	PSL-720153-06
14	PSL-720103-07	PSL-720153-07
16	PSL-720103-08	PSL-720153-08
18	PSL-720103-09	PSL-720153-09
20	PSL-720103-10	PSL-720153-10
40	PSL-720103-20	PSL-720153-20

ご注文個数(~20Pin迄)50個~、(40Pin)10個~

用途



PSL ●垂直取付

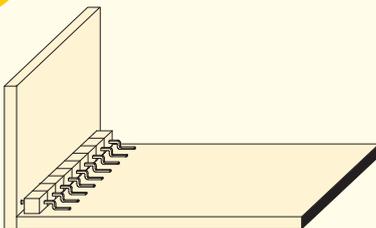


ライトアングル (R/A) 形状のピン或いはソケットを使用することで、PCB同士を90°垂直に配置します。

ライトアングル型のピンのみ使用する場合は「固定型」、ピンとソケットを組み合わせることで「抜き差し型」としても応用が可能です。

用途



 PSL (ピン)、FSR (ソケット) ●水平取付



ライトアングル (R/A) 形状のピンとソケットを使用して複数のPCBを水平方向に並べて配置します。

縦方向 (段重ね) へのスペース拡張が困難な場合にも有効です。

スペーサーの選定

- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン/レニ 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミック・ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー

ピンヘッダー 20

- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ホルト/ナット
- 金属ネジ/ホルト/ 44
- ナット/ワッシャー