

PSR-20

ピン (□) 2.00mmピッチ ライトアングル (1列/2列)

●ピン ●Pin ●排針



垂直取付型

仕様

- ・電流量/1A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃～+105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質/ナイロン
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.80MPa…290℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

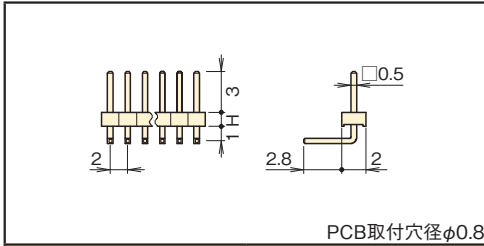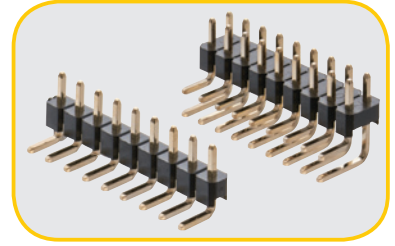


PCB取付穴径φ0.8

PSR-210153 (H=1.5)	PSR-210203 (H=2)
---------------------------	-------------------------

ピン数	品番	品番
2	PSR-210153-02	PSR-210203-02
3	PSR-210153-03	PSR-210203-03
4	PSR-210153-04	PSR-210203-04
5	PSR-210153-05	PSR-210203-05
6	PSR-210153-06	PSR-210203-06
7	PSR-210153-07	PSR-210203-07
8	PSR-210153-08	PSR-210203-08
9	PSR-210153-09	PSR-210203-09
10	PSR-210153-10	PSR-210203-10
11	PSR-210153-11	PSR-210203-11
12	PSR-210153-12	PSR-210203-12
13	PSR-210153-13	PSR-210203-13
14	PSR-210153-14	PSR-210203-14
15	PSR-210153-15	PSR-210203-15
16	PSR-210153-16	PSR-210203-16
17	PSR-210153-17	PSR-210203-17
18	PSR-210153-18	PSR-210203-18
19	PSR-210153-19	PSR-210203-19
20	PSR-210153-20	PSR-210203-20
21	PSR-210153-21	PSR-210203-21
22	PSR-210153-22	PSR-210203-22
23	PSR-210153-23	PSR-210203-23
24	PSR-210153-24	PSR-210203-24
25	PSR-210153-25	PSR-210203-25
26	PSR-210153-26	PSR-210203-26
27	PSR-210153-27	PSR-210203-27
28	PSR-210153-28	PSR-210203-28
29	PSR-210153-29	PSR-210203-29
30	PSR-210153-30	PSR-210203-30
31	PSR-210153-31	PSR-210203-31
32	PSR-210153-32	PSR-210203-32
33	PSR-210153-33	PSR-210203-33
34	PSR-210153-34	PSR-210203-34
35	PSR-210153-35	PSR-210203-35
36	PSR-210153-36	PSR-210203-36
37	PSR-210153-37	PSR-210203-37
38	PSR-210153-38	PSR-210203-38
39	PSR-210153-39	PSR-210203-39
40	PSR-210153-40	PSR-210203-40

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(21Pin～)10個～

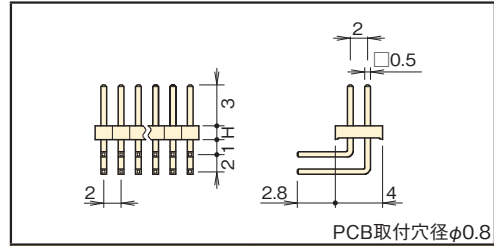

PCB取付穴径φ0.8

PSR-220153 (H=1.5)	PSR-220203 (H=2)
---------------------------	-------------------------

ピン数	品番	品番
4	PSR-220153-02	PSR-220203-02
6	PSR-220153-03	PSR-220203-03
8	PSR-220153-04	PSR-220203-04
10	PSR-220153-05	PSR-220203-05
12	PSR-220153-06	PSR-220203-06
14	PSR-220153-07	PSR-220203-07
16	PSR-220153-08	PSR-220203-08
18	PSR-220153-09	PSR-220203-09
20	PSR-220153-10	PSR-220203-10
22	PSR-220153-11	PSR-220203-11
24	PSR-220153-12	PSR-220203-12
26	PSR-220153-13	PSR-220203-13
28	PSR-220153-14	PSR-220203-14
30	PSR-220153-15	PSR-220203-15
32	PSR-220153-16	PSR-220203-16
34	PSR-220153-17	PSR-220203-17
36	PSR-220153-18	PSR-220203-18
38	PSR-220153-19	PSR-220203-19
40	PSR-220153-20	PSR-220203-20
42	PSR-220153-21	PSR-220203-21
44	PSR-220153-22	PSR-220203-22
46	PSR-220153-23	PSR-220203-23
48	PSR-220153-24	PSR-220203-24
50	PSR-220153-25	PSR-220203-25
52	PSR-220153-26	PSR-220203-26
54	PSR-220153-27	PSR-220203-27
56	PSR-220153-28	PSR-220203-28
58	PSR-220153-29	PSR-220203-29
60	PSR-220153-30	PSR-220203-30
62	PSR-220153-31	PSR-220203-31
64	PSR-220153-32	PSR-220203-32
66	PSR-220153-33	PSR-220203-33
68	PSR-220153-34	PSR-220203-34
70	PSR-220153-35	PSR-220203-35
72	PSR-220153-36	PSR-220203-36
74	PSR-220153-37	PSR-220203-37
76	PSR-220153-38	PSR-220203-38
78	PSR-220153-39	PSR-220203-39
80	PSR-220153-40	PSR-220203-40

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(22Pin～)10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/ニススペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペーサー端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー