

PGS-40

ガラスエポキシ ピン (□) 2.54mmピッチ ストレート (1列/2列)

●ピン ●Pin ●排針



段重ね固定型

仕様

- ・電流量/3A
- ・絶縁抵抗/1000MΩ MIN
- ・接触抵抗/30mΩ MAX
- ・動作温度範囲/-40℃～+125℃
- ・RoHS対応製品

材質


- 樹脂部
 - ・材質/CEM-3 (銅箔なし)
 - ・色 /NC
 - ・半田耐熱性/260℃…120秒以上
 - ・燃焼性/94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/リン青銅 (C5191W)
 - ・処理/Ni下地 金メッキ

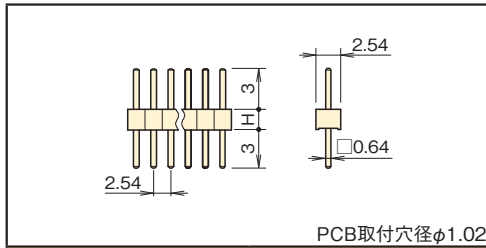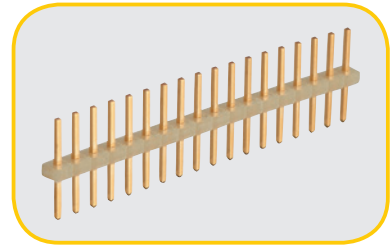

PGS-410163 (H=1.6)

| ピン数 | 品番 | |
|-----|---------------|--|
| 1 | PGS-410163-01 | |
| 2 | PGS-410163-02 | |
| 3 | PGS-410163-03 | |
| 4 | PGS-410163-04 | |
| 5 | PGS-410163-05 | |
| 6 | PGS-410163-06 | |
| 7 | PGS-410163-07 | |
| 8 | PGS-410163-08 | |
| 9 | PGS-410163-09 | |
| 10 | PGS-410163-10 | |
| 11 | PGS-410163-11 | |
| 12 | PGS-410163-12 | |
| 13 | PGS-410163-13 | |
| 14 | PGS-410163-14 | |
| 15 | PGS-410163-15 | |
| 16 | PGS-410163-16 | |
| 17 | PGS-410163-17 | |
| 18 | PGS-410163-18 | |
| 19 | PGS-410163-19 | |
| 20 | PGS-410163-20 | |
| 21 | PGS-410163-21 | |
| 22 | PGS-410163-22 | |
| 23 | PGS-410163-23 | |
| 24 | PGS-410163-24 | |
| 25 | PGS-410163-25 | |
| 26 | PGS-410163-26 | |
| 27 | PGS-410163-27 | |
| 28 | PGS-410163-28 | |
| 29 | PGS-410163-29 | |
| 30 | PGS-410163-30 | |
| 31 | PGS-410163-31 | |
| 32 | PGS-410163-32 | |
| 33 | PGS-410163-33 | |
| 34 | PGS-410163-34 | |
| 35 | PGS-410163-35 | |
| 36 | PGS-410163-36 | |
| 37 | PGS-410163-37 | |
| 38 | PGS-410163-38 | |
| 39 | PGS-410163-39 | |
| 40 | PGS-410163-40 | |

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(21Pin～)10個～

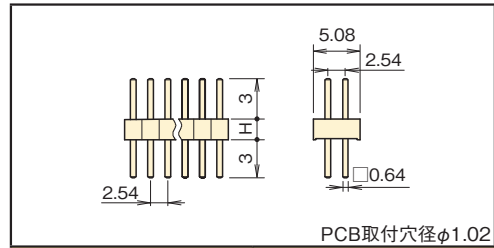

PGS-420163 (H=1.6)

| ピン数 | 品番 | |
|-----|---------------|--|
| 2 | PGS-420163-01 | |
| 4 | PGS-420163-02 | |
| 6 | PGS-420163-03 | |
| 8 | PGS-420163-04 | |
| 10 | PGS-420163-05 | |
| 12 | PGS-420163-06 | |
| 14 | PGS-420163-07 | |
| 16 | PGS-420163-08 | |
| 18 | PGS-420163-09 | |
| 20 | PGS-420163-10 | |
| 22 | PGS-420163-11 | |
| 24 | PGS-420163-12 | |
| 26 | PGS-420163-13 | |
| 28 | PGS-420163-14 | |
| 30 | PGS-420163-15 | |
| 32 | PGS-420163-16 | |
| 34 | PGS-420163-17 | |
| 36 | PGS-420163-18 | |
| 38 | PGS-420163-19 | |
| 40 | PGS-420163-20 | |
| 42 | PGS-420163-21 | |
| 44 | PGS-420163-22 | |
| 46 | PGS-420163-23 | |
| 48 | PGS-420163-24 | |
| 50 | PGS-420163-25 | |
| 52 | PGS-420163-26 | |
| 54 | PGS-420163-27 | |
| 56 | PGS-420163-28 | |
| 58 | PGS-420163-29 | |
| 60 | PGS-420163-30 | |
| 62 | PGS-420163-31 | |
| 64 | PGS-420163-32 | |
| 66 | PGS-420163-33 | |
| 68 | PGS-420163-34 | |
| 70 | PGS-420163-35 | |
| 72 | PGS-420163-36 | |
| 74 | PGS-420163-37 | |
| 76 | PGS-420163-38 | |
| 78 | PGS-420163-39 | |
| 80 | PGS-420163-40 | |

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(22Pin～)10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/レーンスペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガラススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペース端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー