

PSS-42

ピン (□) 2.54mmピッチ ストレート (2列)

●ピン ●Pin ●排針



段重ね固定型

仕様


- ・電流量 / 3A
- ・絶縁抵抗 / 5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗 / 20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲 / -40℃ ~ +105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質 / PBT 4830
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...208℃
 - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質 / 黄銅
 - ・処理 / Ni下地 金フラッシュ

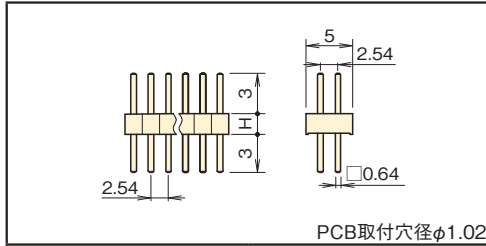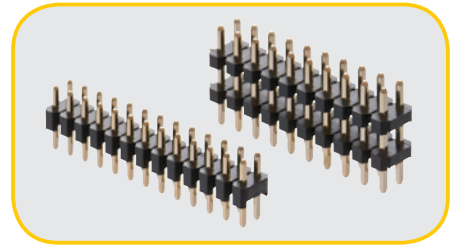

PSS-420153 (H=1.5) PSS-420253 (H=2.5)

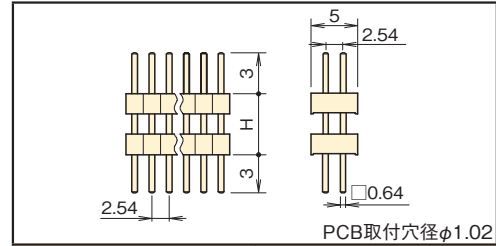

PSS-420503 (H=5) PSS-420553 (H=5.5)

ピン数	品番	品番
4	PSS-420153-02	PSS-420253-02
6	PSS-420153-03	PSS-420253-03
8	PSS-420153-04	PSS-420253-04
10	PSS-420153-05	PSS-420253-05
12	PSS-420153-06	PSS-420253-06
14	PSS-420153-07	PSS-420253-07
16	PSS-420153-08	PSS-420253-08
18	PSS-420153-09	PSS-420253-09
20	PSS-420153-10	PSS-420253-10
22	PSS-420153-11	PSS-420253-11
24	PSS-420153-12	PSS-420253-12
26	PSS-420153-13	PSS-420253-13
28	PSS-420153-14	PSS-420253-14
30	PSS-420153-15	PSS-420253-15
32	PSS-420153-16	PSS-420253-16
34	PSS-420153-17	PSS-420253-17
36	PSS-420153-18	PSS-420253-18
38	PSS-420153-19	PSS-420253-19
40	PSS-420153-20	PSS-420253-20
42	PSS-420153-21	PSS-420253-21
44	PSS-420153-22	PSS-420253-22
46	PSS-420153-23	PSS-420253-23
48	PSS-420153-24	PSS-420253-24
50	PSS-420153-25	PSS-420253-25
52	PSS-420153-26	PSS-420253-26
54	PSS-420153-27	PSS-420253-27
56	PSS-420153-28	PSS-420253-28
58	PSS-420153-29	PSS-420253-29
60	PSS-420153-30	PSS-420253-30
62	PSS-420153-31	PSS-420253-31
64	PSS-420153-32	PSS-420253-32
66	PSS-420153-33	PSS-420253-33
68	PSS-420153-34	PSS-420253-34
70	PSS-420153-35	PSS-420253-35
72	PSS-420153-36	PSS-420253-36
74	PSS-420153-37	PSS-420253-37
76	PSS-420153-38	PSS-420253-38
78	PSS-420153-39	PSS-420253-39
80	PSS-420153-40	PSS-420253-40

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(22Pin~) 10個 ~

ピン数	品番	品番
4	PSS-420503-02	PSS-420553-02
6	PSS-420503-03	PSS-420553-03
8	PSS-420503-04	PSS-420553-04
10	PSS-420503-05	PSS-420553-05
12	PSS-420503-06	PSS-420553-06
14	PSS-420503-07	PSS-420553-07
16	PSS-420503-08	PSS-420553-08
18	PSS-420503-09	PSS-420553-09
20	PSS-420503-10	PSS-420553-10
22	PSS-420503-11	PSS-420553-11
24	PSS-420503-12	PSS-420553-12
26	PSS-420503-13	PSS-420553-13
28	PSS-420503-14	PSS-420553-14
30	PSS-420503-15	PSS-420553-15
32	PSS-420503-16	PSS-420553-16
34	PSS-420503-17	PSS-420553-17
36	PSS-420503-18	PSS-420553-18
38	PSS-420503-19	PSS-420553-19
40	PSS-420503-20	PSS-420553-20
42	PSS-420503-21	PSS-420553-21
44	PSS-420503-22	PSS-420553-22
46	PSS-420503-23	PSS-420553-23
48	PSS-420503-24	PSS-420553-24
50	PSS-420503-25	PSS-420553-25
52	PSS-420503-26	PSS-420553-26
54	PSS-420503-27	PSS-420553-27
56	PSS-420503-28	PSS-420553-28
58	PSS-420503-29	PSS-420553-29
60	PSS-420503-30	PSS-420553-30
62	PSS-420503-31	PSS-420553-31
64	PSS-420503-32	PSS-420553-32
66	PSS-420503-33	PSS-420553-33
68	PSS-420503-34	PSS-420553-34
70	PSS-420503-35	PSS-420553-35
72	PSS-420503-36	PSS-420553-36
74	PSS-420503-37	PSS-420553-37
76	PSS-420503-38	PSS-420553-38
78	PSS-420503-39	PSS-420553-39
80	PSS-420503-40	PSS-420553-40

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(22Pin~) 10個 ~

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/ニススペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペーサー端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー