

PSS-43

ピン (□) 2.54mmピッチ ストレート (3列)

●ピン ●Pin ●排針



段重ね固定型

仕様

- 1 黄銅スペース
・電流量/3A
- 2 ジュラコンスペース
・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- 3 ステンレススペース
・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- 4 スチールスペース
・動作温度範囲/-40℃~+105℃
- 5 PPSスペース
・RoHS対応製品

材質


- 樹脂部
 - ・材質/PBT 4830
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.82MPa...208℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

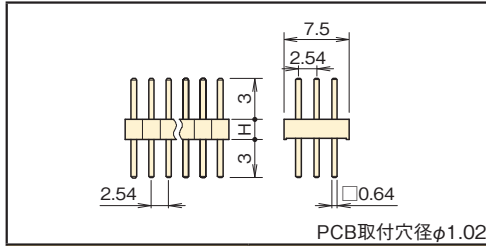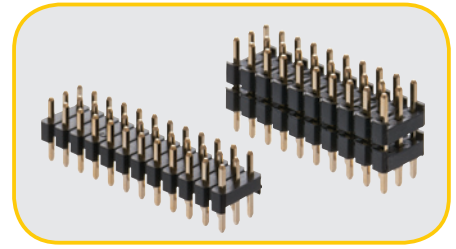

PSS-430253 (H=2.5)

ピン数	品番	
6	PSS-430253-02	
9	PSS-430253-03	
12	PSS-430253-04	
15	PSS-430253-05	
18	PSS-430253-06	
21	PSS-430253-07	
24	PSS-430253-08	
27	PSS-430253-09	
30	PSS-430253-10	
33	PSS-430253-11	
36	PSS-430253-12	
39	PSS-430253-13	
42	PSS-430253-14	
45	PSS-430253-15	
48	PSS-430253-16	
51	PSS-430253-17	
54	PSS-430253-18	
57	PSS-430253-19	
60	PSS-430253-20	
63	PSS-430253-21	
66	PSS-430253-22	
69	PSS-430253-23	
72	PSS-430253-24	
75	PSS-430253-25	
78	PSS-430253-26	
81	PSS-430253-27	
84	PSS-430253-28	
87	PSS-430253-29	
90	PSS-430253-30	
93	PSS-430253-31	
96	PSS-430253-32	
99	PSS-430253-33	
102	PSS-430253-34	
105	PSS-430253-35	
108	PSS-430253-36	
111	PSS-430253-37	
114	PSS-430253-38	
117	PSS-430253-39	
120	PSS-430253-40	

ご注文個数(〜18Pin迄)50個〜、(21Pin〜)10個〜

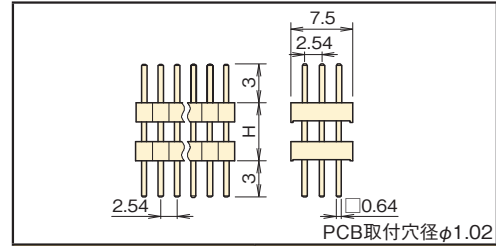

PSS-430603 (H=6)

ピン数	品番	
6	PSS-430603-02	
9	PSS-430603-03	
12	PSS-430603-04	
15	PSS-430603-05	
18	PSS-430603-06	
21	PSS-430603-07	
24	PSS-430603-08	
27	PSS-430603-09	
30	PSS-430603-10	
33	PSS-430603-11	
36	PSS-430603-12	
39	PSS-430603-13	
42	PSS-430603-14	
45	PSS-430603-15	
48	PSS-430603-16	
51	PSS-430603-17	
54	PSS-430603-18	
57	PSS-430603-19	
60	PSS-430603-20	
63	PSS-430603-21	
66	PSS-430603-22	
69	PSS-430603-23	
72	PSS-430603-24	
75	PSS-430603-25	
78	PSS-430603-26	
81	PSS-430603-27	
84	PSS-430603-28	
87	PSS-430603-29	
90	PSS-430603-30	
93	PSS-430603-31	
96	PSS-430603-32	
99	PSS-430603-33	
102	PSS-430603-34	
105	PSS-430603-35	
108	PSS-430603-36	
111	PSS-430603-37	
114	PSS-430603-38	
117	PSS-430603-39	
120	PSS-430603-40	

ご注文個数(〜18Pin迄)50個〜、(21Pin〜)10個〜

- 19 ガラエボスペース
- 20 **ピンヘッダー**
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー