

PSM-41

ピン (□) 2.54mmピッチ SMTストレート (1列)

●ピン ●Pin ●排針



段重ね固定型

仕様

- ・電流量 / 3A
- ・絶縁抵抗 / 5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗 / 20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲 / -40℃ ~ +105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質 / ナイロン
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.80MPa...290℃
 - ・燃焼性 / UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質 / 黄銅
 - ・処理 / Ni下地 金フラッシュ

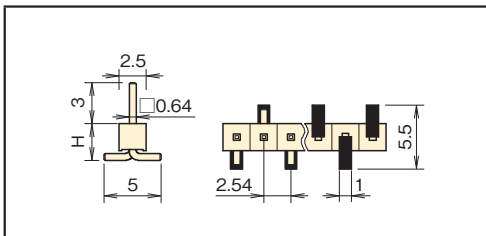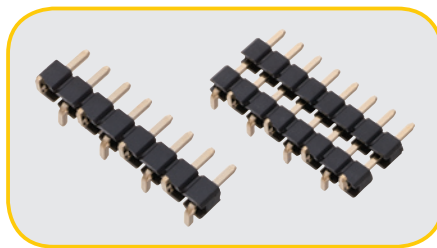

PSM-410233 (H=2.3) PSM-410333 (H=3.3)

ピン数	品番	品番
3	PSM-410233-03	PSM-410333-03
4	PSM-410233-04	PSM-410333-04
5	PSM-410233-05	PSM-410333-05
6	PSM-410233-06	PSM-410333-06
7	PSM-410233-07	PSM-410333-07
8	PSM-410233-08	PSM-410333-08
9	PSM-410233-09	PSM-410333-09
10	PSM-410233-10	PSM-410333-10
11	PSM-410233-11	PSM-410333-11
12	PSM-410233-12	PSM-410333-12
13	PSM-410233-13	PSM-410333-13
14	PSM-410233-14	PSM-410333-14
15	PSM-410233-15	PSM-410333-15
16	PSM-410233-16	PSM-410333-16
17	PSM-410233-17	PSM-410333-17
18	PSM-410233-18	PSM-410333-18
19	PSM-410233-19	PSM-410333-19
20	PSM-410233-20	PSM-410333-20
21	PSM-410233-21	PSM-410333-21
22	PSM-410233-22	PSM-410333-22
23	PSM-410233-23	PSM-410333-23
24	PSM-410233-24	PSM-410333-24
25	PSM-410233-25	PSM-410333-25
26	PSM-410233-26	PSM-410333-26
27	PSM-410233-27	PSM-410333-27
28	PSM-410233-28	PSM-410333-28
29	PSM-410233-29	PSM-410333-29
30	PSM-410233-30	PSM-410333-30
31	PSM-410233-31	PSM-410333-31
32	PSM-410233-32	PSM-410333-32
33	PSM-410233-33	PSM-410333-33
34	PSM-410233-34	PSM-410333-34
35	PSM-410233-35	PSM-410333-35
36	PSM-410233-36	PSM-410333-36
37	PSM-410233-37	PSM-410333-37
38	PSM-410233-38	PSM-410333-38
39	PSM-410233-39	PSM-410333-39
40	PSM-410233-40	PSM-410333-40

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個 ~、(21Pin~) 10個 ~

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅 スペーサー
- 3 ジュラコン スペーサー
- 4 ステンレス スペーサー
- 5 スチール スペーサー
- 6 PPS スペーサー
- 7 PBT スペーサー
- 8 エコ スペーサー
- 9 アルミ スペーサー
- 10 ベーク スペーサー
- 11 ナイロン/レニス スペーサー
- 12 ピーク スペーサー
- 13 ABS スペーサー
- 14 LED取付 スペーサー
- 15 D-Sub取付 スペーサー
- 16 PTFE スペーサー
- 17 セラミック/ガス スペーサー
- 18 チタン スペーサー
- 19 ポリカーボネート スペーサー
- 20 ガラエボ スペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペーサー端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレット ツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー 保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂 フッシャー
- 42 金属 フッシャー
- 43 樹脂 ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属 ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー