

# PSL-40

ピン (□) 2.54mmピッチ SMTライトアングル (1列/2列)

●ピン ●Pin ●排針



垂直取付型、水平取付型

## 仕様

- ・電流容量/3A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃～+105℃
- ・RoHS対応製品

## 材質


- 樹脂部
  - ・材質/ナイロン
  - ・色 /黒
  - ・熱変形温度/1.80MPa…290℃
  - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
  - ・材質/黄銅
  - ・処理/Ni下地 金フラッシュ

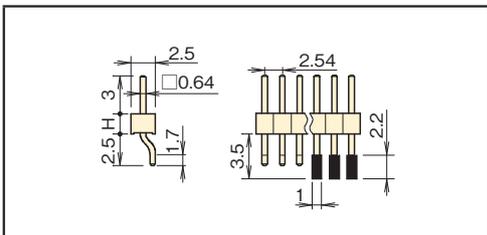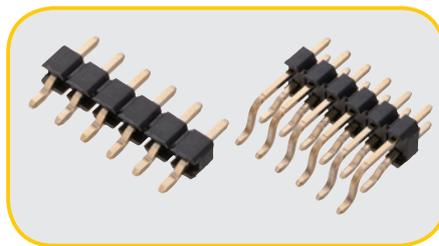

**PSL-410253 (H=2.5)**

ピン数	品番	
2	PSL-410253-02	
3	PSL-410253-03	
4	PSL-410253-04	
5	PSL-410253-05	
6	PSL-410253-06	
7	PSL-410253-07	
8	PSL-410253-08	
9	PSL-410253-09	
10	PSL-410253-10	
11	PSL-410253-11	
12	PSL-410253-12	
13	PSL-410253-13	
14	PSL-410253-14	
15	PSL-410253-15	
16	PSL-410253-16	
17	PSL-410253-17	
18	PSL-410253-18	
19	PSL-410253-19	
20	PSL-410253-20	
21	PSL-410253-21	
22	PSL-410253-22	
23	PSL-410253-23	
24	PSL-410253-24	
25	PSL-410253-25	
26	PSL-410253-26	
27	PSL-410253-27	
28	PSL-410253-28	
29	PSL-410253-29	
30	PSL-410253-30	
31	PSL-410253-31	
32	PSL-410253-32	
33	PSL-410253-33	
34	PSL-410253-34	
35	PSL-410253-35	
36	PSL-410253-36	
37	PSL-410253-37	
38	PSL-410253-38	
39	PSL-410253-39	
40	PSL-410253-40	

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(21Pin～)10個～

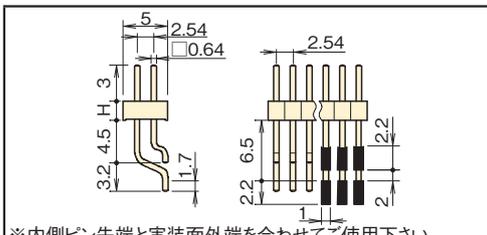

**PSL-420253 (H=2.5)**

※内側ピン先端と実装面外端を合わせてご使用下さい。

ピン数	品番	
4	PSL-420253-02	
6	PSL-420253-03	
8	PSL-420253-04	
10	PSL-420253-05	
12	PSL-420253-06	
14	PSL-420253-07	
16	PSL-420253-08	
18	PSL-420253-09	
20	PSL-420253-10	
22	PSL-420253-11	
24	PSL-420253-12	
26	PSL-420253-13	
28	PSL-420253-14	
30	PSL-420253-15	
32	PSL-420253-16	
34	PSL-420253-17	
36	PSL-420253-18	
38	PSL-420253-19	
40	PSL-420253-20	
42	PSL-420253-21	
44	PSL-420253-22	
46	PSL-420253-23	
48	PSL-420253-24	
50	PSL-420253-25	
52	PSL-420253-26	
54	PSL-420253-27	
56	PSL-420253-28	
58	PSL-420253-29	
60	PSL-420253-30	
62	PSL-420253-31	
64	PSL-420253-32	
66	PSL-420253-33	
68	PSL-420253-34	
70	PSL-420253-35	
72	PSL-420253-36	
74	PSL-420253-37	
76	PSL-420253-38	
78	PSL-420253-39	
80	PSL-420253-40	

ご注文個数(～20Pin迄)50個～、(22Pin～)10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅
- 3 ジュラコン
- 4 ステンレス
- 5 スチール
- 6 PPS
- 7 PBT
- 8 エコ
- 9 アルミ
- 10 ベーク
- 11 ナイロン/ビ
- 12 ABS
- 13 LED取付
- 14 D-Sub取付
- 15 PTFE
- 16 セラミックス
- 17 チタン
- 18 ポリカーボ
- 19 ガラエボ
- 20 **ピンヘッダー**
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
- 34 インサート
- 35 ローレット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
- 41 金属
- 42 樹脂
- 43 樹脂ネジ/
- 44 金属ネジ/ボルト/