

JTS/JTW

ピン (□) 2.54mmピッチ ストレート (1列/2列)

●ピン (回路切替用) 2.54mmピッチ用 ●Power terminal block (2.54mm pitch plug) ●插头 (切换回路用) 2.54間隔用


仕様

- ・電流容量/3A
- ・耐電圧/800VAC 1分間
- ・絶縁抵抗/1000MΩ MIN
- ・接触抵抗/30mΩ MAX
- ・動作温度範囲/-40℃~+85℃

材質

- 樹脂部
 - ・材質/PBT (ガラス含有率30%)
 - ・色/黒
 - ・熱変形温度/1.82MPa...200℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/金メッキ (ニッケル下地)

・RoHS対応製品

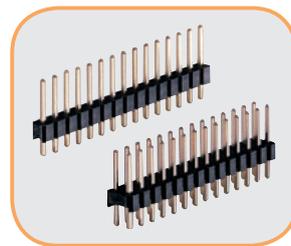

1列用

JTS-2500 (ピッチ2.54mm) 1列			H	ピン数	品番	H	ピン数	品番	H	ピン数	品番
			2.54	2	JTS-2502	2.54	15	JTS-2515	2.54	28	JTS-2528
				3	JTS-2503		16	JTS-2516		29	JTS-2529
				4	JTS-2504		17	JTS-2517		30	JTS-2530
				5	JTS-2505		18	JTS-2518		31	JTS-2531
				6	JTS-2506		19	JTS-2519		32	JTS-2532
				7	JTS-2507		20	JTS-2520		33	JTS-2533
				8	JTS-2508		21	JTS-2521		34	JTS-2534
				9	JTS-2509		22	JTS-2522		35	JTS-2535
				10	JTS-2510		23	JTS-2523		36	JTS-2536
				11	JTS-2511		24	JTS-2524		37	JTS-2537
				12	JTS-2512		25	JTS-2525		38	JTS-2538
				13	JTS-2513		26	JTS-2526		39	JTS-2539
				14	JTS-2514		27	JTS-2527		40	JTS-2540

※JTS-2500 (旧品番: MES-2500)

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個~, (21Pin~) 10個~

2列用

JTW-2500 (ピッチ2.54mm) 2列			H	ピン数	品番	H	ピン数	品番	H	ピン数	品番
			2.54	4	JTW-2502	2.54	30	JTW-2515	2.54	56	JTW-2528
				6	JTW-2503		32	JTW-2516		58	JTW-2529
				8	JTW-2504		34	JTW-2517		60	JTW-2530
				10	JTW-2505		36	JTW-2518		62	JTW-2531
				12	JTW-2506		38	JTW-2519		64	JTW-2532
				14	JTW-2507		40	JTW-2520		66	JTW-2533
				16	JTW-2508		42	JTW-2521		68	JTW-2534
				18	JTW-2509		44	JTW-2522		70	JTW-2535
				20	JTW-2510		46	JTW-2523		72	JTW-2536
				22	JTW-2511		48	JTW-2524		74	JTW-2537
				24	JTW-2512		50	JTW-2525		76	JTW-2538
				26	JTW-2513		52	JTW-2526		78	JTW-2539
				28	JTW-2514		54	JTW-2527		80	JTW-2540

※JTW-2500 (旧品番: MEW-2500)

ご注文個数 (~20Pin迄) 50個~, (22Pin~) 10個~

- 1 スペーサー
- 2 ジュラコン
- 3 ステンレス
- 4 スチール
- 5 PPS
- 6 PBT
- 7 エコ
- 8 アルミ
- 9 ベーク
- 10 ナイロン/レー
- 11 ピーク
- 12 ABS
- 13 LED取付
- 14 D-Sub取付
- 15 PTFE
- 16 セラミックス/ガス
- 17 チタン
- 18 ポリカーボネート
- 19 ガラエボ
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
- 34 インサート
- 35 ローレット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
- 41 金属
- 42 樹脂
- 43 樹脂ネジ/
- 44 金属ネジ/