

スペーサー
の選定


仕様

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レー
スペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

- ・材 質 / アルミナ96
- ・色 / 白
- ・耐熱温度 / 1300℃
- ・RoHS対応製品



CRP-0000-00 セラミックスプレート

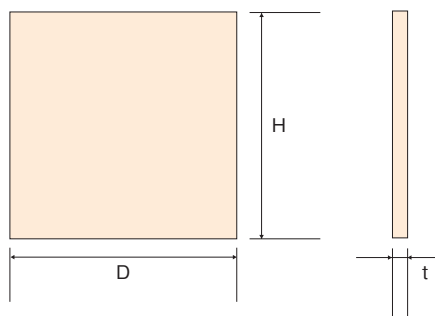

| D | H | t | 品 番 |
|-------|-------|------|-------------|
| 114.3 | 114.3 | 0.63 | CRP-1143-06 |
| 114.3 | 114.3 | 0.80 | CRP-1143-08 |
| 114.3 | 114.3 | 1.00 | CRP-1143-10 |
| 127.0 | 127.0 | 0.63 | CRP-1270-06 |
| 127.0 | 127.0 | 0.80 | CRP-1270-08 |
| 127.0 | 127.0 | 1.00 | CRP-1270-10 |
| 101.2 | 101.2 | 1.00 | CRP-1012-10 |
| 30 | 30 | 1 | CRP-0303-10 |
| 30 | 50 | 1 | CRP-0305-10 |
| 30 | 100 | 1 | CRP-0310-10 |
| 40 | 40 | 1 | CRP-0404-10 |
| 40 | 50 | 1 | CRP-0405-10 |
| 40 | 100 | 1 | CRP-0410-10 |
| 50 | 50 | 1 | CRP-0505-10 |
| 50 | 60 | 1 | CRP-0506-10 |
| 50 | 70 | 1 | CRP-0507-10 |
| 50 | 80 | 1 | CRP-0508-10 |
| 50 | 90 | 1 | CRP-0509-10 |
| 50 | 100 | 1 | CRP-0510-10 |
| 60 | 60 | 1 | CRP-0606-10 |
| 60 | 100 | 1 | CRP-0610-10 |
| 70 | 70 | 1 | CRP-0707-10 |
| 70 | 100 | 1 | CRP-0710-10 |
| 80 | 80 | 1 | CRP-0808-10 |
| 80 | 100 | 1 | CRP-0810-10 |
| 90 | 90 | 1 | CRP-0909-10 |
| 90 | 100 | 1 | CRP-0910-10 |

※CRP-1270-00シリーズのみ全て角R4.5です。
H・Dの公差±1.0 t±0.1

ご注文個数 2個～

無機質のアルミナ96で作られたセラミックスプレートはプリント基板用として使用出来ます。

D×H寸法も特注(有償)にて製作可能ですのでご相談下さい。