

●セラミックスワッシャー ●Ceramics washer ●陶瓷墊圈


スベーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅スベーサー
2 ジュラコンスベーサー
3 ステンレススベーサー
4 スチールスベーサー
5 PPSスベーサー
6 PBTスベーサー
7 エコスベーサー
8 アルミスベーサー
9 ベークスベーサー
10 ナイロン・レニスベーサー
11 ビークスベーサー
12 ABSスベーサー
13 LED取付スベーサー
14 D-Sub取付スベーサー
15 PTFEスベーサー
16 セラミックス・ガラススベーサー
17 チタンスベーサー
18 ポリカーボネートスベーサー
19 ガラエボスベーサー
20 ピンヘッダー
21 チェック端子
22 多用途端子
23 中継端子
24 調整部品用端子
25 ラグ端子
26 ジャンパー
27 電源端子
28 スベース端子取付台
29 ケーブル端子
30 回路切替端子
31 段重ね端子
32 電池ホルダー
33 セラミックスパーツ
34 インサートナット
35 ローレットツマミ・ナット
36 精密シャフト
37 全ネジ
38 光ファイバー保護チューブ
39 ばねポスト
40 樹脂ワッシャー
41 金属ワッシャー
42 樹脂ワッシユ
43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- ・材質/アルミナ96
 - ・処理/両面研磨
 - ・色/白
 - ・耐熱温度/1300℃
 - ・RoHS対応製品



RR-0000-00

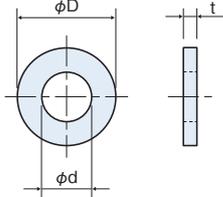

d	D	t	品番	d	D	t	品番
2.8	5.0	1.0	RR-2605-10	6.3	12.0	1.0	RR-0612-10
		1.5	RR-2605-15			1.5	RR-0612-15
		2.0	RR-2605-20			2.0	RR-0612-20
3.3	6.0	1.0	RR-0306-10	8.3	15.0	1.0	RR-0815-10
		1.5	RR-0306-15			1.5	RR-0815-15
		2.0	RR-0306-20			2.0	RR-0815-20
4.3	8.0	1.0	RR-0408-10	10.3	20.0	1.0	RR-1020-10
		1.5	RR-0408-15			1.5	RR-1020-15
		2.0	RR-0408-20			2.0	RR-1020-20
5.3	10.0	1.0	RR-0510-10	12.3	25.0	1.0	RR-1225-10
		1.5	RR-0510-15			1.5	RR-1225-15
		2.0	RR-0510-20			2.0	RR-1225-20
6.3	10.0	1.0	RR-0610-10	ご注文個数 10個～			
		1.5	RR-0610-15				
		2.0	RR-0610-20				

無機質のアルミナ96で作られたセラミックスワッシャーは株式会社廣杉計器と大塚セラミックス株式会社が共同開発した商品で、耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた、新素材の製品です。