


●ベークワッシャー ●Phenol resin washer ●酚醛垫圈

仕 様

- ・材 質 / フェノール樹脂
- ・色 / 茶
- ・RoHS対応製品

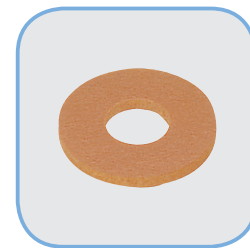

XX-0000-00			
d	D	t	品 番
2.1	5.0	0.5	XX-0205-05
	5.4	0.5	XX-0254-05
3.0	6.0	0.5	XX-0306-05
		0.8	XX-0306-08
		1.0	XX-0306-10
3.2	10.0	1.0	XX-0310-10
	8.0	0.5	XX-0308-05
		0.8	XX-0308-08
4.0	8.0	0.5	XX-0408-05
		1.0	XX-0408-10
	10.0	0.5	XX-0410-05
		1.0	XX-0410-10
5.0	10.0	0.5	XX-0510-05
		0.8	XX-0510-08
5.2	9.0	0.5	XX-0509-05

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン・レーン 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミックス・ガラス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー
- 材料資料