


スぺーサー
の選定

仕様


- 1 黄銅
スぺーサー
- 2 ジュラコン
スぺーサー
- 3 ステンレス
スぺーサー
- 4 スチール
スぺーサー
- 5 PPS
スぺーサー
- 6 PBT
スぺーサー
- 7 エコ
スぺーサー
- 8 アルミ
スぺーサー
- 9 ベーク
スぺーサー
- 10 ナイロン・レー
スぺーサー
- 11 ビーク
スぺーサー
- 12 ABS
スぺーサー
- 13 LED取付
スぺーサー
- 14 D-Sub取付
スぺーサー
- 15 PTFE
スぺーサー
- 16 セラミックス・ガラス
スぺーサー
- 17 チタン
スぺーサー
- 18 ポリカーボネート
スぺーサー
- 19 ガラエポ
スぺーサー

GG-0000-00

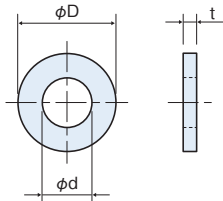

d	D	t	品番
2.0	4.5	0.3	GG-0245-03
		0.6	GG-0245-06
2.6	5.5	0.3	GG-2655-03
		0.6	GG-2655-06
3.0	6.0	0.3	GG-0306-03
		0.6	GG-0306-06
4.0	8.0	0.3	GG-0408-03
		0.6	GG-0408-06

ご注文個数 50個～

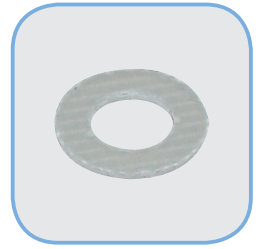

20 ピンヘッダー

21 チェック端子

22 多用途端子

23 中継端子

24 調整部品用
端子

25 ラグ端子

26 ジャンパー

27 電源端子

28 スペース端子
取付台

29 ケーブル端子

30 回路切替
端子

31 段重ね端子

32 電池ホルダー

33 セラミックス
パーツ34 インサート
ナット35 ローレット
ツマミ・ナット

36 精密シャフト

37 全ネジ

38 光ファイバー
保護チューブ

39 ばねポスト

40 樹脂
ワッシャー41 金属
ワッシャー42 樹脂
ワッシユ43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

材料資料