


スペーサー  
の選定

## 仕様

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー
- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/レ  
スペーサー
- 11 ビーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミックス/ガラス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ポリカーボネート  
スペーサー
- 19 ガラエボ  
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用  
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子  
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替  
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス  
パーツ
- 34 インサート  
ナット
- 35 ローレット  
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー  
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂  
ワッシャー
- 41 金属  
ワッシャー
- 42 樹脂  
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー
- 材料資料

## QQ-0000-00

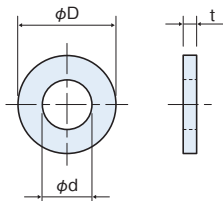

d	D	t	品番
3.2	6.0	0.5	QQ-0306-05
	6.0	1.0	QQ-0306-10
	8.0	0.5	QQ-0308-05
	8.0	1.0	QQ-0308-10
4.3	8.0	0.5	QQ-0408-05
	8.0	1.0	QQ-0408-10
	11.0	0.5	QQ-0411-05
	11.0	1.0	QQ-0411-10
5.3	12.0	1.0	QQ-0512-10
6.4	13.0	1.0	QQ-0613-10

ご注文個数 50個～

