



●ピーク小ネジ(十字穴付), ナット ●PEEK screws, nut ●PEEK螺钉, 螺母

仕様

- ・材質 PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
- ・色 /うす茶
- ・熱変形温度 /1.82MPa...152℃
- ・UL規格 /UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品

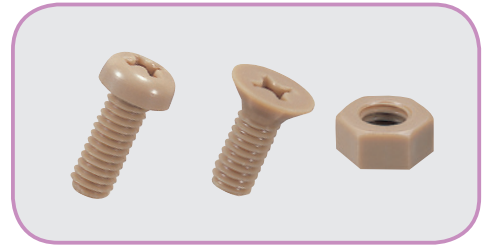


PE-0000ナベ小ネジ

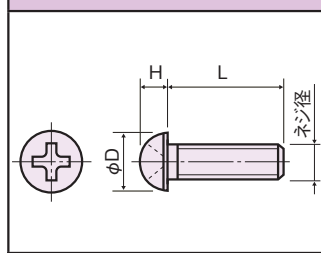

ねじ径	D-H	L	品番
#4-40	5.56-2.03	6.35	PE-44064
		9.52	PE-44095
		12.70	PE-44127
		15.87	PE-44159
		19.05	PE-44191
		22.22	PE-44222
		25.40	PE-44254
#6-32	6.85-2.46	6.35	PE-63064
		9.52	PE-63095
		12.70	PE-63127
		15.87	PE-63159
		19.05	PE-63191
		22.22	PE-63222
		25.40	PE-63254
#8-32	8.17-2.92	6.35	PE-83064
		9.52	PE-83095
		12.70	PE-83127
		15.87	PE-83159
		19.05	PE-83191
		22.22	PE-83222
		25.40	PE-83254
31.75	PE-83318		

ご注文個数 50個～


PEF-0000サラ小ネジ

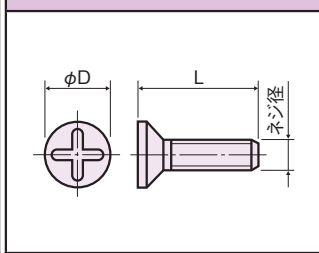

ねじ径	ピッチ-D	L	品番
M2	0.4-4	4	PEF-0204
		5	PEF-0205
		6	PEF-0206
		8	PEF-0208
		10	PEF-0210
M2.6	0.45-5.2	4	PEF-2604
		6	PEF-2606
		8	PEF-2608
		10	PEF-2610
		12	PEF-0312
M3	0.5-6	5	PEF-0305
		6	PEF-0306
		8	PEF-0308
		10	PEF-0310
		12	PEF-0312
		15	PEF-0315
		16	PEF-0316
		20	PEF-0320
		25	PEF-0325
		M4	0.7-8
8	PEF-0408		
10	PEF-0410		
12	PEF-0412		
15	PEF-0415		
16	PEF-0416		
20	PEF-0420		
25	PEF-0425		
30	PEF-0430		
M5	0.8-10		
		10	PEF-0510
		15	PEF-0515
		20	PEF-0520
		25	PEF-0525
		30	PEF-0530
		M6	1-12
12	PEF-0612		
15	PEF-0615		
20	PEF-0620		
25	PEF-0625		
M8	1.25-16	15	PEF-0815
		20	PEF-0820
		25	PEF-0825
		30	PEF-0830

ご注文個数 50個～


PENT-00ナット

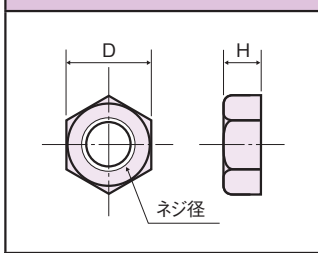

ねじ径	ピッチ-D	H	品番
M2	0.4-4	1.6	PENT-02
M2.6	0.45-5	2	PENT-26
M3	0.5-5.5	2.4	PENT-03
M4	0.7-7	3.2	PENT-04
M5	0.8-8	4	PENT-05
M6	1.0-10	5	PENT-06
M8	1.25-13	6.5	PENT-08
M10	1.5-17	8	PENT-10
M12	1.75-19	10	PENT-12

ご注文個数 10個～

PENT-000ナット

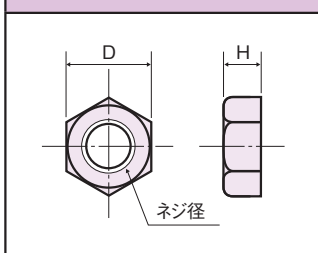

ねじ径	D	H	品番
#4-40	6.35	2.48	PENT-440
#6-32	7.92	2.89	PENT-632
#8-32	8.71	3.30	PENT-832

ご注文個数 10個～

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュロコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン/レーン 10
- スペーサー
- ピーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミック/ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー
- 材料資料