

BSU

《 径 》

●ステンレススペーサー (六角) 径 ●Stainless steel spacer (Hexagonal) ●不锈钢隔离柱 (六角) 异径


仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品




- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

BSU-3200 径	オネジ(M=3 ピッチ0.5) メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		5	BSU-3205	3	18	BSU-3218	5			
		6	BSU-3206	4	20	BSU-3220	5			
		7	BSU-3207	5	25	BSU-3225	5			
		8	BSU-3208	5	30	BSU-3230	5			
		9	BSU-3209	5	35	BSU-3235	5			
		10	BSU-3210	5	40	BSU-3240	5			
		12	BSU-3212	5						
		13	BSU-3213	5						
		15	BSU-3215	5						

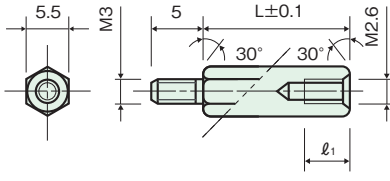


ご注文個数 50個～

BSU-4300 径	オネジ(M=4 ピッチ0.7) メネジ(M=3 ピッチ0.5)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		5	BSU-4305	3	18	BSU-4318	6			
		6	BSU-4306	4	20	BSU-4320	6			
		7	BSU-4307	5	25	BSU-4325	6			
		8	BSU-4308	6	30	BSU-4330	6			
		9	BSU-4309	6	35	BSU-4335	6			
		10	BSU-4310	6	40	BSU-4340	6			
		12	BSU-4312	6						
		13	BSU-4313	6						
		15	BSU-4315	6						

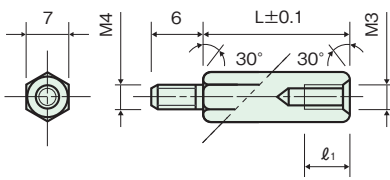

ご注文個数 50個～

BSU-5400 径	オネジ(M=5 ピッチ0.8) メネジ(M=4 ピッチ0.7)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		6	BSU-5406	3.5	20	BSU-5420	8			
		7	BSU-5407	4.5	25	BSU-5425	8			
		8	BSU-5408	5.5	30	BSU-5430	8			
		9	BSU-5409	6	35	BSU-5435	8			
		10	BSU-5410	7	40	BSU-5440	8			
		12	BSU-5412	8	45	BSU-5445	8			
		13	BSU-5413	8	50	BSU-5450	8			
		15	BSU-5415	8						
		18	BSU-5418	8						

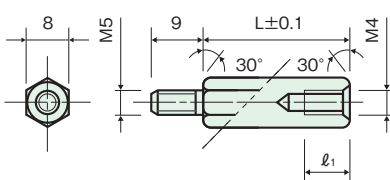

ご注文個数 10個～