

# PS-T/PS-SR/PS-R

●PPS小ネジ (十字穴付) ●PPS screws ●PPS螺丝 (十字)

仕様

- ナベ小ネジ
  - 材質 / PPS (ポリフェニレンサルファイド) ガラス繊維40%入
  - 色 / うす茶
  - 熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
  - U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
  - 材質 / PTFE
  - 色 / 白色不透明
  - 耐熱温度 / 連続240℃不燃性
  - U L 規格 / UL94V-0 (材料)


仕様

- シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - 材質 / シリコンゴム
  - 色 / 半透明
  - 硬度 / 50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
  - 材質 / NBR
  - 色 / 黒
  - 硬度 / 70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品




**PS-0000-T**  
セットナベ小ネジ (KW付)

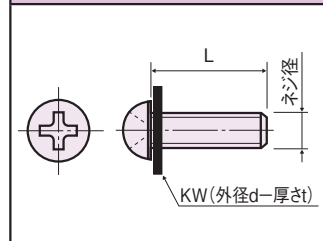

ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番		
M2	4.3-0.5	4	PS-0204-T		
		5	PS-0205-T		
		6	PS-0206-T		
		8	PS-0208-T		
		10	PS-0210-T		
		12	PS-0212-T		
M2.6	5.5-0.8	6	PS-2606-T		
		8	PS-2608-T		
		10	PS-2610-T		
		12	PS-2612-T		
M3	8.0-0.8	5	PS-0305-T		
		6	PS-0306-T		
		8	PS-0308-T		
		10	PS-0310-T		
		12	PS-0312-T		
		15	PS-0315-T		
		16	PS-0316-T		
		20	PS-0320-T		
		25	PS-0325-T		
		30	PS-0330-T		
M4	10-1.0	6	PS-0406-T		
		8	PS-0408-T		
		10	PS-0410-T		
		12	PS-0412-T		
		15	PS-0415-T		
		16	PS-0416-T		
		20	PS-0420-T		
		25	PS-0425-T		
		30	PS-0430-T		
		M5	12-1.0	8	PS-0508-T
10	PS-0510-T				
12	PS-0512-T				
15	PS-0515-T				
16	PS-0516-T				
20	PS-0520-T				
25	PS-0525-T				
30	PS-0530-T				
M6	13-1.0			10	PS-0610-T
				12	PS-0612-T
		15	PS-0615-T		
		16	PS-0616-T		
		20	PS-0620-T		
		25	PS-0625-T		

ご注文個数 50個~


**PS-0000-SR**  
セットナベ小ネジ (SRW付)

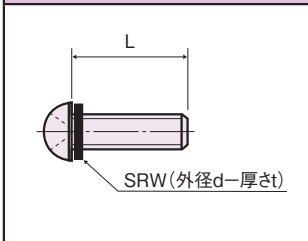

SRW シリコンゴム d-t	L	品番	
2.9-0.5	4	PS-0204-SR	
	5	PS-0205-SR	
	6	PS-0206-SR	
	8	PS-0208-SR	
	10	PS-0210-SR	
	12	PS-0212-SR	
3.9-0.5	6	PS-2606-SR	
	8	PS-2608-SR	
	10	PS-2610-SR	
	12	PS-2612-SR	
4.8-1.0	5	PS-0305-SR	
	6	PS-0306-SR	
	8	PS-0308-SR	
	10	PS-0310-SR	
	12	PS-0312-SR	
	15	PS-0315-SR	
	16	PS-0316-SR	
	20	PS-0320-SR	
	25	PS-0325-SR	
	30	PS-0330-SR	
6.3-1.0	6	PS-0406-SR	
	8	PS-0408-SR	
	10	PS-0410-SR	
	12	PS-0412-SR	
	15	PS-0415-SR	
	16	PS-0416-SR	
	20	PS-0420-SR	
	25	PS-0425-SR	
	30	PS-0430-SR	
	8.2-1.5	8	PS-0508-SR
10		PS-0510-SR	
12		PS-0512-SR	
15		PS-0515-SR	
16		PS-0516-SR	
20		PS-0520-SR	
25		PS-0525-SR	
30		PS-0530-SR	
9.6-1.5		10	PS-0610-SR
		12	PS-0612-SR
	15	PS-0615-SR	
	16	PS-0616-SR	
	20	PS-0620-SR	
	25	PS-0625-SR	

ご注文個数 50個~

**PS-0000-R**  
セットナベ小ネジ (RW付)

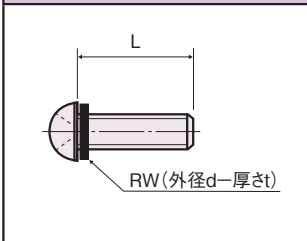

RW NBR d-t	L	品番	
2.9-0.5	4	PS-0204-R	
	5	PS-0205-R	
	6	PS-0206-R	
	8	PS-0208-R	
	10	PS-0210-R	
	12	PS-0212-R	
3.9-0.5	6	PS-2606-R	
	8	PS-2608-R	
	10	PS-2610-R	
	12	PS-2612-R	
4.8-1.0	5	PS-0305-R	
	6	PS-0306-R	
	8	PS-0308-R	
	10	PS-0310-R	
	12	PS-0312-R	
	15	PS-0315-R	
	16	PS-0316-R	
	20	PS-0320-R	
	25	PS-0325-R	
	30	PS-0330-R	
6.3-1.0	6	PS-0406-R	
	8	PS-0408-R	
	10	PS-0410-R	
	12	PS-0412-R	
	15	PS-0415-R	
	16	PS-0416-R	
	20	PS-0420-R	
	25	PS-0425-R	
	30	PS-0430-R	
	8.2-1.5	8	PS-0508-R
10		PS-0510-R	
12		PS-0512-R	
15		PS-0515-R	
16		PS-0516-R	
20		PS-0520-R	
25		PS-0525-R	
30		PS-0530-R	
9.6-1.5		10	PS-0610-R
		12	PS-0612-R
	15	PS-0615-R	
	16	PS-0616-R	
	20	PS-0620-R	
	25	PS-0625-R	

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セミック・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33