

NB-BB/BB-NB/BB-SR/BB-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・ツバ付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品

仕様




- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)
 - ・ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
- 2 ジュラコン スペーサー ●黒ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン6
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...65℃
 - ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ビーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエポ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト



NB-300BB/BB-NB/BB-SR/BB-R

(スリ割・ツバ付)

□内のみミクロブラック処理 (ニッケル下地)

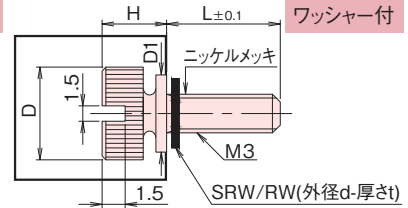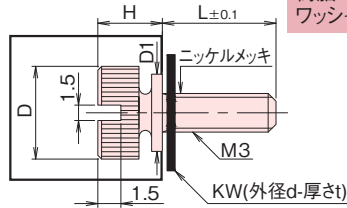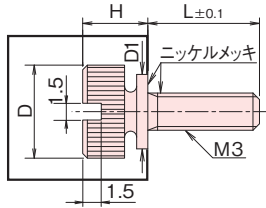

ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)

		ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (黒ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)							
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番					
6	5	7	6	NB-306BBB	4.8-1.0	NB-306BBB-NB	4.8-1.0	NB-306BBB-SR	4.8-1.0	NB-306BBB-R					
			8	NB-308BBB		NB-308BBB-NB		NB-308BBB-SR		NB-308BBB-R					
			10	NB-310BBB		NB-310BBB-NB		NB-310BBB-SR		NB-310BBB-R					
			12	NB-312BBB		NB-312BBB-NB		NB-312BBB-SR		NB-312BBB-R					
			15	NB-315BBB		NB-315BBB-NB		NB-315BBB-SR		NB-315BBB-R					
			18	NB-318BBB		NB-318BBB-NB		NB-318BBB-SR		NB-318BBB-R					
			20	NB-320BBB		NB-320BBB-NB		NB-320BBB-SR		NB-320BBB-R					
			25	NB-325BBB		NB-325BBB-NB		NB-325BBB-SR		NB-325BBB-R					
			8	7		6		NB-306IBB		8-0.8	NB-306IBB-NB	6.6-1.0	NB-306IBB-SR	6.6-1.0	NB-306IBB-R
						8		NB-308IBB			NB-308IBB-NB		NB-308IBB-SR		NB-308IBB-R
10	NB-310IBB	NB-310IBB-NB			NB-310IBB-SR	NB-310IBB-R									
12	NB-312IBB	NB-312IBB-NB			NB-312IBB-SR	NB-312IBB-R									
15	NB-315IBB	NB-315IBB-NB			NB-315IBB-SR	NB-315IBB-R									
18	NB-318IBB	NB-318IBB-NB			NB-318IBB-SR	NB-318IBB-R									
10	8	8	6	NB-306PBB	7.6-1.0	NB-306PBB-NB	7.6-1.0	NB-306PBB-SR	7.6-1.0	NB-306PBB-R					
			8	NB-308PBB		NB-308PBB-NB		NB-308PBB-SR		NB-308PBB-R					
			10	NB-310PBB		NB-310PBB-NB		NB-310PBB-SR		NB-310PBB-R					
			12	NB-312PBB		NB-312PBB-NB		NB-312PBB-SR		NB-312PBB-R					
			15	NB-315PBB		NB-315PBB-NB		NB-315PBB-SR		NB-315PBB-R					
			18	NB-318PBB		NB-318PBB-NB		NB-318PBB-SR		NB-318PBB-R					
			20	NB-320PBB		NB-320PBB-NB		NB-320PBB-SR		NB-320PBB-R					
			25	NB-325PBB		NB-325PBB-NB		NB-325PBB-SR		NB-325PBB-R					

ご注文個数 50個~