


■下表中の△印は(財)日本消防設備安全センターの認定品です。認定番号:PJ-158号
 ■下表中の※印はJIS B 2301の規定にない製品です。JIS規格品と指定されている用途へのご使用にあたっては事前に弊社までお問い合わせください。

22 径違いT (枝径だけ異なるもの)
 Tees, plain, reducing (RT)

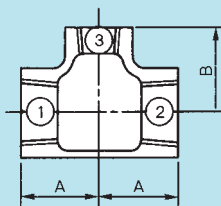


(呼び $\frac{3}{4}$ ~2)



23 径違いT (バンド付) (枝径だけ異なるもの)
 Tees banded, reducing (BRT)



(呼び $\frac{1}{4}$ ~6)

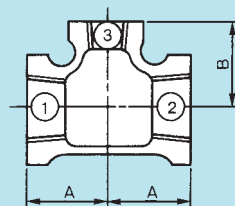


(単位 mm)

呼び径 (A)	呼び ①×②×③	品名		中心から端面までの距離	
		RT	BRT	A	B
※ 8×8×6	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		●	18	18
10×10×6	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		●	19	21
10×10×8	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$		●	20	22
※ 15×15×6	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		●	22	23
15×15×8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$		●	24	24
15×15×10	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		●	26	25
※ 20×20×6	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		●	24	26
20×20×8	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$		●	25	27
20×20×10	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$		●	28	28
20×20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	●	●	29	30
25×25×8	$1 \times 1 \times \frac{1}{4}$		●	28	31
25×25×10	$1 \times 1 \times \frac{3}{8}$		●	30	31
25×25×15	$1 \times 1 \times \frac{1}{2}$	●	●	32	33
25×25×20	$1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	●	●	34	35
32×32×10	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$		●	33	36
32×32×15	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	●	●	34	38
32×32×20	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	●	●	38	40
32×32×25	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	●	●	40	42
※ 40×40×8	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$		●	31	38
40×40×10	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		●	34	40
40×40×15	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	●	●	35	42
40×40×20	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	●	●	38	43
40×40×25	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1$	●	●	41	45
40×40×32	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	●	●	45	48
※ 50×50×10	$2 \times 2 \times \frac{3}{8}$		●	37	46
50×50×15	$2 \times 2 \times \frac{1}{2}$	●	●	38	48
50×50×20	$2 \times 2 \times \frac{3}{4}$	●	●	41	49
50×50×25	$2 \times 2 \times 1$	●	●	44	51
50×50×32	$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4}$	●	●	48	54
50×50×40	$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2}$	●	●	52	55
65×65×15	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$		●	41	57
65×65×20	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$		●	44	58
65×65×25	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1$		●	48	60
65×65×32	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$		●	52	62


(単位 mm)

呼び径 (A)	呼び ①×②×③	品名		中心から端面までの距離	
		RT	BRT	A	B
65×65×40	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$		●	55	62
65×65×50	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2$		●	60	65
△※ 80×80×15	$3 \times 3 \times \frac{1}{2}$		●	43	65
80×80×20	$3 \times 3 \times \frac{3}{4}$		●	46	66
80×80×25	$3 \times 3 \times 1$		●	50	68
80×80×32	$3 \times 3 \times 1\frac{1}{4}$		●	55	70
80×80×40	$3 \times 3 \times 1\frac{1}{2}$		●	58	72
80×80×50	$3 \times 3 \times 2$		●	62	72
80×80×65	$3 \times 3 \times 2\frac{1}{2}$		●	72	75
△※ 100×100×15	$4 \times 4 \times \frac{1}{2}$		●	50	79
100×100×20	$4 \times 4 \times \frac{3}{4}$		●	54	80
100×100×25	$4 \times 4 \times 1$		●	57	83
100×100×32	$4 \times 4 \times 1\frac{1}{4}$		●	61	86
100×100×40	$4 \times 4 \times 1\frac{1}{2}$		●	63	86
100×100×50	$4 \times 4 \times 2$		●	69	87
100×100×65	$4 \times 4 \times 2\frac{1}{2}$		●	78	90
100×100×80	$4 \times 4 \times 3$		●	83	91
125×125×20	$5 \times 5 \times \frac{3}{4}$		●	55	96
125×125×25	$5 \times 5 \times 1$		●	60	97
125×125×32	$5 \times 5 \times 1\frac{1}{4}$		●	62	100
125×125×40	$5 \times 5 \times 1\frac{1}{2}$		●	66	100
125×125×50	$5 \times 5 \times 2$		●	72	103
125×125×65	$5 \times 5 \times 2\frac{1}{2}$		●	81	105
125×125×80	$5 \times 5 \times 3$		●	87	107
125×125×100	$5 \times 5 \times 4$		●	100	111
150×150×20	$6 \times 6 \times \frac{3}{4}$		●	60	108
150×150×25	$6 \times 6 \times 1$		●	64	110
150×150×32	$6 \times 6 \times 1\frac{1}{4}$		●	67	113
150×150×40	$6 \times 6 \times 1\frac{1}{2}$		●	70	115
150×150×50	$6 \times 6 \times 2$		●	75	116
150×150×65	$6 \times 6 \times 2\frac{1}{2}$		●	85	118
150×150×80	$6 \times 6 \times 3$		●	92	120
150×150×100	$6 \times 6 \times 4$		●	102	125
150×150×125	$6 \times 6 \times 5$		●	116	128

24 径違いクロス (バンド付)
 Crosses, banded, reducing (BRCR)

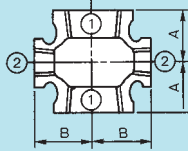

(呼び $\frac{3}{4}$ ~3)

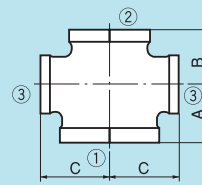

(呼び $\frac{1}{4}$ ~2 $\frac{1}{2}$)

(単位 mm)

呼び径 (A)	呼び ①×②	中心から端面までの距離	
		A	B
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	29	30
25×15	$1 \times \frac{1}{2}$	32	33
25×20	$1 \times \frac{3}{4}$	34	35
32×20	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	38	40
32×25	$1\frac{1}{4} \times 1$	40	42
40×20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	38	43
40×25	$1\frac{1}{2} \times 1$	41	45
40×32	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	45	48

(単位 mm)

呼び径 (A)	呼び ①×②	中心から端面までの距離	
		A	B
50×20	$2 \times \frac{3}{4}$	41	49
50×25	2×1	44	51
50×32	$2 \times 1\frac{1}{4}$	48	54
50×40	$2 \times 1\frac{1}{2}$	52	55
65×25	$2\frac{1}{2} \times 1$	48	60
65×50	$2\frac{1}{2} \times 2$	60	65
80×25	3×1	50	68
80×50	3×2	62	72

(単位 mm)

呼び径 (A)	呼び ①×②×③	中心から端面までの距離		
		A	B	C
△※ 32×25×20	$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4}$	38	34	40
△※ 40×32×20	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	38	38	43
△※ 40×25×25	$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	41	38	45
△※ 50×40×25	$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1$	44	41	51
△※ 65×50×25	$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1$	48	44	60