


(単位:mm)


### クロスオーバ (PQWK-OS)

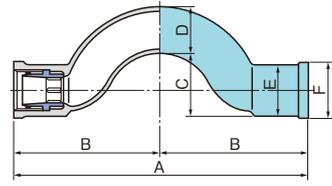

(単位:mm)

| 呼び  | A   | B  | C  | D   | E   | F   | ねじ    |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| 3/4 | 186 | 93 | 40 | φ30 | φ33 | φ36 | Rc3/4 |

### ユニオン (PQWK-U)

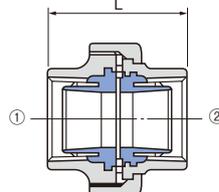

| 呼び    | L    | ねじ①②    |
|-------|------|---------|
| 1/2   | 43   | Rc1/2   |
| 3/4   | 50   | Rc3/4   |
| 1     | 55   | Rc1     |
| 1 1/4 | 60   | Rc1 1/4 |
| 1 1/2 | 66   | Rc1 1/2 |
| 2     | 73.5 | Rc2     |
| 2 1/2 | 83   | Rc2 1/2 |
| 3     | 92   | Rc3     |
| 4     | 113  | Rc4     |

※ユニオンにはNBR製パッキンを出荷時に梱包いたします。  
 ※ユニオンは日常点検や増締め作業などのできる場所のみ使用してください。


## 印 PQWKフランジ

・(社)日本水道協会品質認証センター認証登録品  
 ・日本金属継手協会規格 JPF MP 008  
 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品

### 5Kフランジ (PQWK-5KF)




20~80A

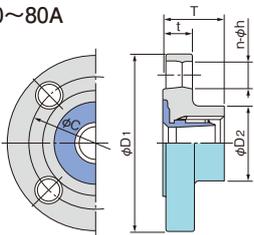

(単位:mm)

| 呼び | A     | B   | D1  | D2  | C  | t  | T | n  | h |
|----|-------|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|
| 20 | 3/4   | 85  | 36  | 65  | 14 | 29 | 4 | 12 |   |
| 25 | 1     | 95  | 44  | 75  | 14 | 32 | 4 | 12 |   |
| 32 | 1 1/4 | 115 | 53  | 90  | 16 | 35 | 4 | 15 |   |
| 40 | 1 1/2 | 120 | 60  | 95  | 16 | 35 | 4 | 15 |   |
| 50 | 2     | 130 | 73  | 105 | 14 | 38 | 4 | 15 |   |
| 65 | 2 1/2 | 155 | 91  | 130 | 14 | 42 | 4 | 15 |   |
| 80 | 3     | 180 | 105 | 145 | 14 | 46 | 4 | 19 |   |

100~150A

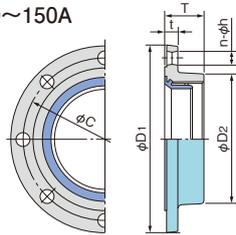


(単位:mm)

| 呼び  | A | B   | D1  | D2  | C  | t  | T | n  | h |
|-----|---|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|
| 100 | 4 | 200 | 133 | 165 | 16 | 52 | 8 | 19 |   |
| 125 | 5 | 235 | 156 | 200 | 16 | 55 | 8 | 19 |   |
| 150 | 6 | 265 | 184 | 230 | 18 | 55 | 8 | 19 |   |

### 10Kフランジ (PQWK10KF)




20~65A

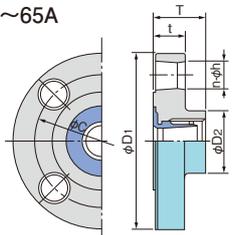

(単位:mm)

| 呼び | C     | B   | D1 | D2  | C  | t  | T | n  | h |
|----|-------|-----|----|-----|----|----|---|----|---|
| 20 | 3/4   | 100 | 36 | 75  | 18 | 29 | 4 | 15 |   |
| 25 | 1     | 125 | 44 | 90  | 18 | 32 | 4 | 19 |   |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 53 | 100 | 20 | 35 | 4 | 19 |   |
| 40 | 1 1/2 | 140 | 60 | 105 | 20 | 35 | 4 | 19 |   |
| 50 | 2     | 155 | 73 | 120 | 16 | 38 | 4 | 19 |   |
| 65 | 2 1/2 | 175 | 91 | 140 | 18 | 42 | 4 | 19 |   |

80~150A

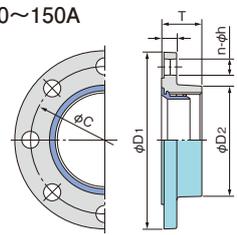


(単位:mm)

| 呼び  | A | B   | D1  | D2  | C  | t  | T | n  | h |
|-----|---|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|
| 80  | 3 | 185 | 105 | 150 | 18 | 46 | 8 | 19 |   |
| 100 | 4 | 210 | 133 | 175 | 18 | 52 | 8 | 19 |   |
| 125 | 5 | 250 | 156 | 210 | 20 | 55 | 8 | 23 |   |
| 150 | 6 | 280 | 184 | 240 | 22 | 55 | 8 | 23 |   |

※当社のフランジをバタフライバルブに接続後は、開閉できることを確認してください。偏心型などの特殊バタフライバルブにはご使用になれない場合があります。  
 ※フランジの材質は、PQWK-5KFの呼び3/4B~1 1/2BはFCMB27-05で、それ以外はFCD450-10です。

### PQWKフランジの構造

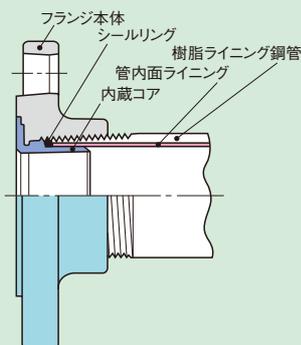

フランジに使用するボルト寸法(※ボルトは付属していません)

| 項目     | 呼び(B) |     |       |       |     |       |     |     |     |     |
|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|        | 3/4   | 1   | 1 1/4 | 1 1/2 | 2   | 2 1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   |
| ボルト呼び  | M12   | M16 | M16   | M16   | M16 | M16   | M16 | M16 | M20 | M20 |
| 長さ(首下) | 55    | 60  | 65    | 65    | 60  | 65    | 65  | 65  | 70  | 75  |

| 項目     | 呼び(B) |     |       |       |     |       |     |     |     |     |
|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|        | 3/4   | 1   | 1 1/4 | 1 1/2 | 2   | 2 1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   |
| ボルト呼び  | M10   | M10 | M12   | M12   | M12 | M12   | M16 | M16 | M16 | M16 |
| 長さ(首下) | 45    | 45  | 50    | 50    | 50  | 50    | 55  | 60  | 60  | 65  |