


●防食ねじ材(異種金属接続用)印PQWK継手(Z形)

おすすめアダプタエルボ

(PQWK-ZML)

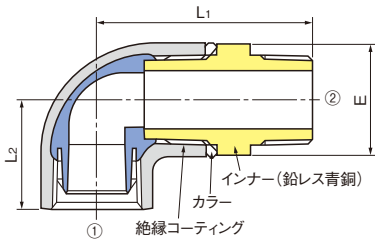


(単位:mm)

呼び	E(二面幅)		L1	L2	ねじ①	ねじ②
	六角	八角				
1/2	29	—	57	27	Rc1/2	R1/2
3/4	32.5	—	63	32	Rc3/4	R3/4
1	39.5	—	75	38	Rc1	R1
1 1/4	48.3	—	86	46	Rc1 1/4	R1 1/4
1 1/2	56	—	90	48	Rc1 1/2	R1 1/2
2	—	68	104	57	Rc2	R2

※おねじ側には、内蔵コアのある接続部には使用しないでください。コア損傷の恐れがあります。

おすすめアダプタソケット

(PQWK-ZMS)

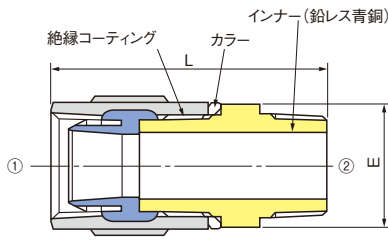

(単位:mm)


呼び	E(二面幅)		L	ねじ①	ねじ②
	六角	八角			
1/2	29	—	65	Rc1/2	R1/2
3/4	32.5	—	71	Rc3/4	R3/4
1	39.5	—	82	Rc1	R1
1 1/4	48.3	—	90	Rc1 1/4	R1 1/4
1 1/2	56	—	97	Rc1 1/2	R1 1/2
2	—	68	107	Rc2	R2

径違いおすすめアダプタソケット

(PQWKZMRS)



(テーパおねじ品)

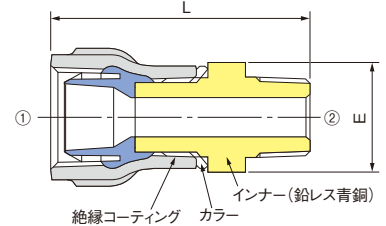


(単位:mm)

呼び	E(二面幅)		L	ねじ①	ねじ②
	六角	八角			
* 3/4 x 1/2	29	—	68	Rc3/4	R1/2

*は(社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。

(平行おねじ品)

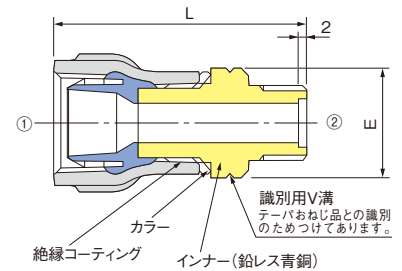


(単位:mm)

呼び	E(二面幅)		L	ねじ①	ねじ②
	六角	八角			
* G3/4 x 1/2	29	—	68	Rc3/4	G1/2

*は(社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。

めすアダプタエルボ

(PQWK-ZFL)

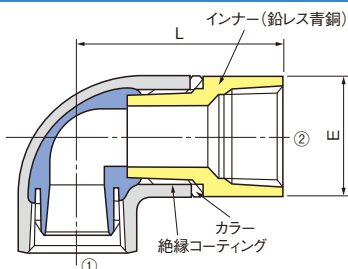


(単位:mm)

呼び	E(二面幅)		L	ねじ①②
	六角	八角		
1/2	29	—	52	Rc1/2
3/4	32.5	—	68	Rc3/4
1	39.5	—	68	Rc1
1 1/4	48.3	—	80	Rc1 1/4
1 1/2	56	—	86	Rc1 1/2
2	—	68	98	Rc2

径違いめすアダプタエルボ

(PQWKZFRL)

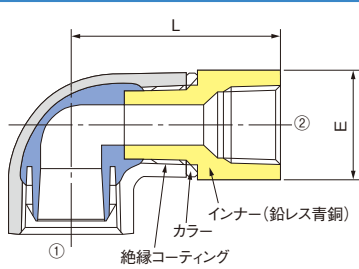

(単位:mm)

呼び	E(二面幅)		L	ねじ①	ねじ②
	六角	八角			
3/4 x 1/2	29	—	54	Rc3/4	Rc1/2