


品 種

フレキ管

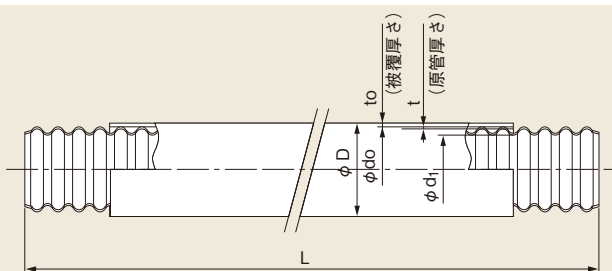


単位:mm

品名略号	呼び径	被覆色	長さ	被覆外径	原管外径	原管内径	原管厚さ	被覆厚さ
			L (m)	φD	φdo	φdi	t	to
WHF2	16	ブルー(B)	30	21.6	20	16	0.3	0.8
	20	オレンジ(O)		25.6	24	19.8	0.3	0.8
	25	アイボリー(I)		31.6	30	25	0.4	0.8

※1.被覆色の区別は、呼び径×長さのうしろに B、O、I をつけて行います。 (例) 20 × 30 - B
 2.被覆色は全てのサイズに対応します。 呼び径(A) 長さ(m) 被覆色(ブルー)

保温材付 フレキ管

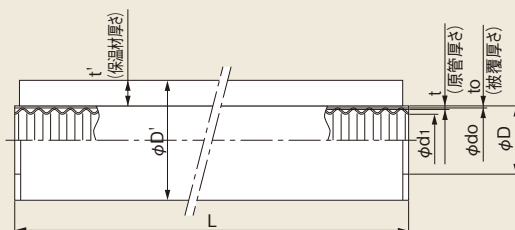


単位:mm

品名略号	呼び径	長さ	保温材厚さ	保温材外径	被覆外径	原管外径	原管内径	原管厚さ	被覆厚さ
		L (m)	t'	φD'	φD	φdo	φdi	t	to
WHF2	16	15	20	61	21.6	20	16	0.3	0.8
		30	10	41					
	20	15	20	65	25.6	24	19.8	0.3	0.8
		30	10	45					

※1.保温材厚さ10mmは呼び径の前にK、保温材厚さ20mmは呼び径の前にKKをつけて区別します。
 2.受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

おねじ アダプター

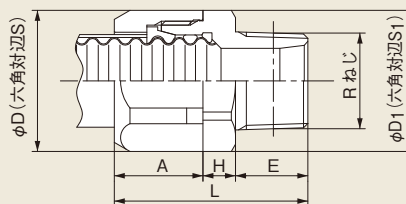


単位:mm

品名略号	呼び径	Rねじ	L	E	H	φD ₁	S ₁	A	φD	S
WHF2-MS	16	R1/2	49	18	9	30	27	22	32	30
	20	R3/4	53.5	20	9	39	35	24.5	39	36
	25	R1	66	23	12	48	45	31	48	45
	20×1/2	R1/2	51.5	18	9	38	35	24.5	39	36
	25×3/4	R3/4	63	20	12	48	45	31	48	45

※青銅ナット品の略号は、呼び径のうしろに B をつけて区別します。

めねじ アダプター

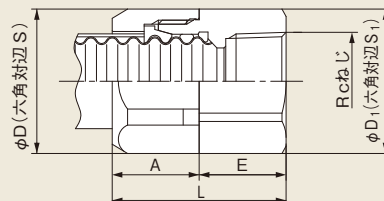

単位:mm

品名略号	呼び径	Rcねじ	L	E	φD ₁	S ₁	A	φD	S
WHF2-FS	16	Rc1/2	43.5	21.5	30	27	22	32	30
	20	Rc3/4	49	24.5	39	35	24.5	39	36
	25	Rc1	56.5	25.5	48	45	31	48	45
	20×1/2	Rc1/2	50.5	26	39	35	24.5	39	36

※青銅ナット品の略号は、呼び径のうしろに B をつけて区別します。