




絶縁ユニオンにはフッ素ゴム製ユニオンパッキンを仮組して出荷いたします。  
 絶縁ユニオンは日常点検や増締め作業などのできる場所のみ使用してください。

●絶縁ユニオン

・配管用炭素鋼鋼管用 (ZLZU)

・樹脂ライニング鋼管用 (ZLZUPQWK)

・耐熱塩化ビニルライニング鋼管用 (ZLZUPQH)

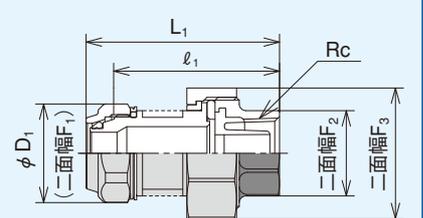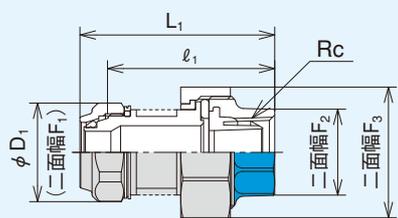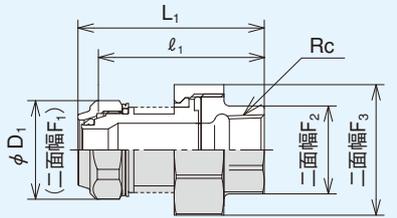

単位:mm

単位:mm

単位:mm

| 呼び方 (Su方) | L <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | φD <sub>1</sub> (二面幅F <sub>1</sub> ) | ユニオン部二面幅       |                | Rc    |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|           |                |                |                                      | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> |       |
| 13×1/2    | 67.5           | 59             | 30.5 (28)                            | 27             | 42             | 1/2   |
| 20×3/4    | 70             | 61.5           | 37 (34)                              | 33             | 49             | 3/4   |
| 25×1      | 78.5           | 70             | 45 (41)                              | 41             | 59             | 1     |
| 30×1/4    | 100            | 89             | 52 (49.5)                            | 48.5           | 69             | 1 1/4 |
| 40×1/2    | 104            | 93             | 61.5 (58.5)                          | 55             | 78             | 1 1/2 |
| 50×2      | 109            | 98             | 66 (62.5)                            | 68             | 93             | 2     |
| 60×2 1/2  | 115.5          | 104.5          | 79 (75)                              | 86             | 112            | 2 1/2 |

| 呼び方 (Su) | L <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | φD <sub>1</sub> (二面幅F <sub>1</sub> ) | ユニオン部二面幅       |                | Rc    |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|          |                |                |                                      | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> |       |
| 13×1/2   | 66             | 57.5           | 30.5 (28)                            | 26             | 42             | 1/2   |
| 20×3/4   | 70.5           | 62             | 37 (34)                              | 32             | 49             | 3/4   |
| 25×1     | 79             | 70.5           | 45 (41)                              | 39             | 59             | 1     |
| 30×1/4   | 99.5           | 88.5           | 52 (49.5)                            | 48.5           | 69             | 1 1/4 |
| 40×1/2   | 103.5          | 92.5           | 61.5 (58.5)                          | 55             | 78             | 1 1/2 |
| 50×2     | 108.5          | 97.5           | 66 (62.5)                            | 68             | 93             | 2     |
| 60×2 1/2 | 113.5          | 102.5          | 79 (75)                              | 86             | 112            | 2 1/2 |

| 呼び方 (Su) | L <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | φD <sub>1</sub> (二面幅F <sub>1</sub> ) | ユニオン部二面幅       |                | Rc    |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|          |                |                |                                      | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> |       |
| 13×1/2   | 65.5           | 57             | 30.5 (28)                            | 26             | 42             | 1/2   |
| 20×3/4   | 70             | 61.5           | 37 (34)                              | 32             | 49             | 3/4   |
| 25×1     | 78.5           | 70             | 45 (41)                              | 39             | 59             | 1     |
| 30×1/4   | 99.5           | 88.5           | 52 (49.5)                            | 48.5           | 69             | 1 1/4 |
| 40×1/2   | 103.5          | 92.5           | 61.5 (58.5)                          | 55             | 78             | 1 1/2 |
| 50×2     | 108.5          | 97.5           | 66 (62.5)                            | 68             | 93             | 2     |

対応管種

JWWA K116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

JWWA K132 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管


対応管種

JWWA K140 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管


●ブッシング (ZLBU)

●ボールバルブ (VZB)


●ゲートバルブ (VZS)

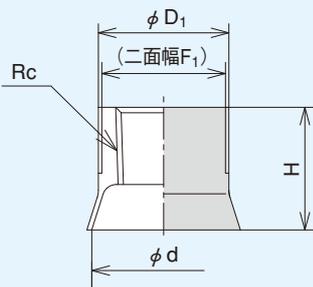

単位:mm

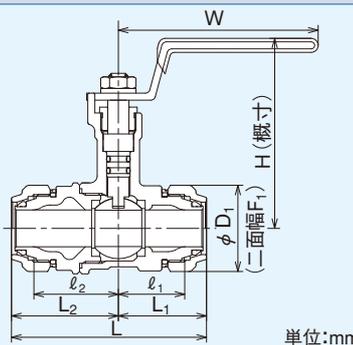

単位:mm

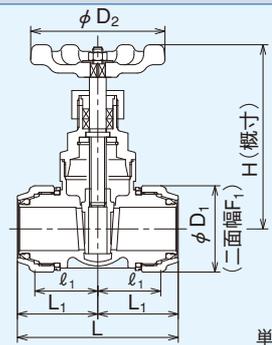

単位:mm

| 呼び方 (Su) | φD <sub>1</sub> (二面幅F <sub>1</sub> ) | φd   | H    | Rc    |
|----------|--------------------------------------|------|------|-------|
| 25×1/2   | 28.5 (27)                            | 31.5 | 27   | 1/2   |
| 30×1/2   | 32 (27)                              | 38.5 | 29.5 | 1/2   |
| 30×3/4   | 34 (32)                              | 38.5 | 33.5 | 3/4   |
| 40×1/2   | 32 (27)                              | 47   | 29.5 | 1/2   |
| 40×3/4   | 40 (34)                              | 47   | 33.5 | 3/4   |
| 40×1     | 43 (41)                              | 47   | 36   | 1     |
| 50×1/2   | 32 (27)                              | 53   | 29.5 | 1/2   |
| 50×3/4   | 40 (34)                              | 53   | 33.5 | 3/4   |
| 50×1     | 48 (41)                              | 53   | 36   | 1     |
| 60×1/2   | 32 (27)                              | 64   | 29.5 | 1/2   |
| 60×3/4   | 40 (34)                              | 64   | 33.5 | 3/4   |
| 60×1     | 48 (41)                              | 64   | 36   | 1     |
| 60×1 1/4 | 60 (50)                              | 64   | 46.5 | 1 1/4 |

| 呼び方 (Su) | L   | L <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | φD <sub>1</sub> (二面幅F <sub>1</sub> ) | H 概寸 | W   |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------|-----|
| 13       | 83  | 37.5           | 29             | 45.5           | 37             | 30.5 (28)                            | 80   | 85  |
| 20       | 83  | 37.5           | 29             | 45.5           | 37             | 37 (34)                              | 82   | 85  |
| 25       | 90  | 40             | 31.5           | 50             | 41.5           | 45 (41)                              | 98   | 127 |
| 30       | 103 | 46             | 35             | 57             | 46             | 52 (49.5)                            | 101  | 127 |
| 40       | 110 | 52             | 41             | 58             | 47             | 61.5 (58.5)                          | 106  | 127 |
| 50       | 126 | 61             | 50             | 65             | 54             | 66 (62.5)                            | 115  | 152 |
| 60       | 137 | 67             | 56             | 70             | 59             | 79 (75)                              | 123  | 152 |

SAS322対象外

(社)日本水道協会品質認証センター バルブ類認証登録品

注) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります。

ご注文の際、赤色の場合は、呼び (Su) にHをつけてください。

ハンドルの色が違っていてもバルブ本体は同仕様です。

SAS322対象外

(社)日本水道協会品質認証センター バルブ類認証登録品

注) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります。

ご注文の際、赤色の場合は、呼び (Su) にHをつけてください。

ハンドルの色が違っていてもバルブ本体は同仕様です。