



ソケット

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)  
SLHPS(10~80)

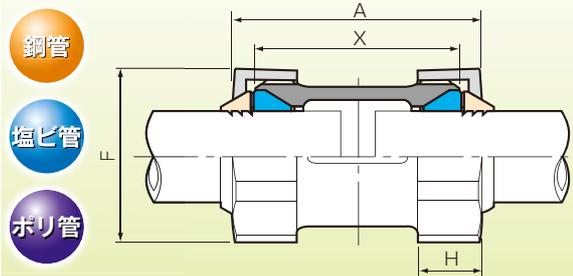

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)  
KHPS(10~80)

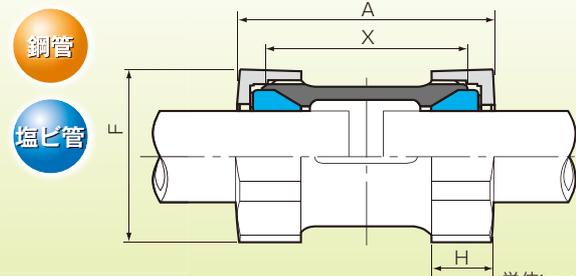


呼び (A)	ナット		端面～端面間寸法 (約)A			呼び (A)	ナット		端面～端面間寸法 (約)A		
	二面幅 F	高さ H	X	ハイパワーロック   ハイパワージョイント			二面幅 F	高さ H	X	ハイパワーロック   ハイパワージョイント	
				ハイパワーロック	ハイパワージョイント					ハイパワーロック	ハイパワージョイント
10	39	18	50	67	62	40	76	24	80	101	96
15	44	19	60	77	72	50	89	24	80	101	97
20	51	19	60	77	72	65	110	26	90	115	109
25	59	21	70	91	86	80	126	27	100	125	119
32	67	21	70	91	86						


鋼管用の呼び10Aの表面処理は、溶融亜鉛めっきのみとなります。 呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。

径違いソケット

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)  
SLHPRS(15×10)

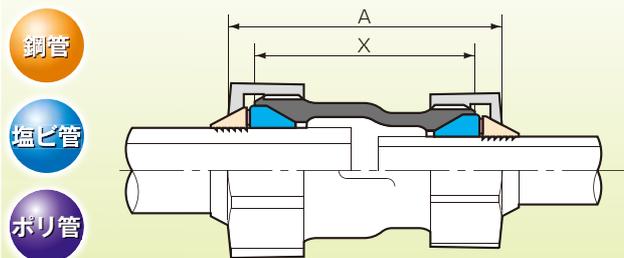

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)  
KHPRS(15×10)

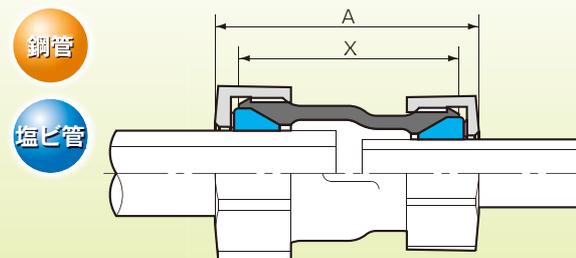

ハイパワージョイント(KHPRS)については、受注生産品です。  
納期をご確認ください。


単位:mm

呼び (A)	端面～端面間寸法 (約)A		
	X	ハイパワーロック   ハイパワージョイント	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント
15×10	55	72	67


ナット寸法はソケットと共通です。

ロングソケット

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)  
SLHP3S(15~50)

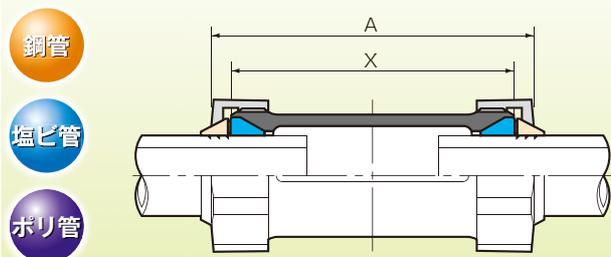

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)  
KHP3S(15~50)

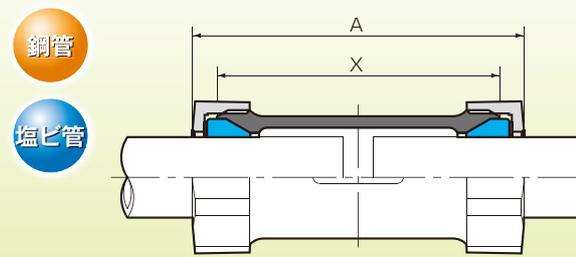

単位:mm

呼び (A)	端面～端面間寸法 (約)A			呼び (A)	端面～端面間寸法 (約)A		
	X	ハイパワーロック   ハイパワージョイント			X	ハイパワーロック   ハイパワージョイント	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント			ハイパワーロック	ハイパワージョイント
15	87.5	105	99.5	32	106	127	122
20	94	111	106	40	112.5	134	128.5
25	100	121	116	50	119	140	136

ナット寸法はソケットと共通です。