


エルボ


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)
SLHPL(15~80)

- 鋼管
- 塩ビ管
- ポリ管

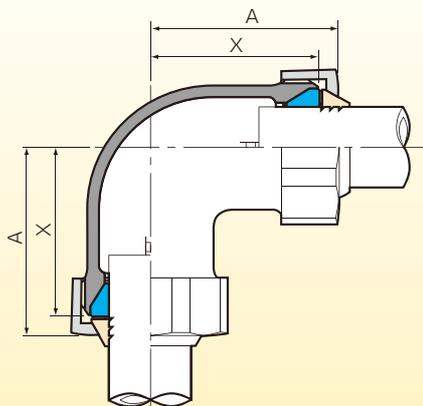

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
KHPL(15~80)

- 鋼管
- 塩ビ管

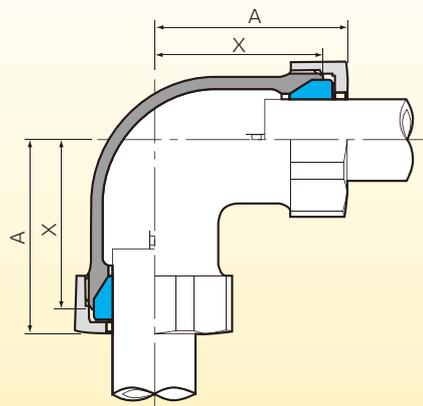

単位:mm


呼び (A)	X	端面~中心間寸法 (約)A	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント
		15	50
20	55	63.5	61
25	60	70.5	68
32	65	75.5	73
40	70	80.5	78
50	75	85.5	83.5
65	85	97.5	94.5
80	95	107.5	104.5

ナット寸法はソケットと共通です。
呼び(A) 65と80は、鋼管用のみです。

45°エルボ


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)
SLHPL45(40~50)

- 鋼管
- 塩ビ管
- ポリ管

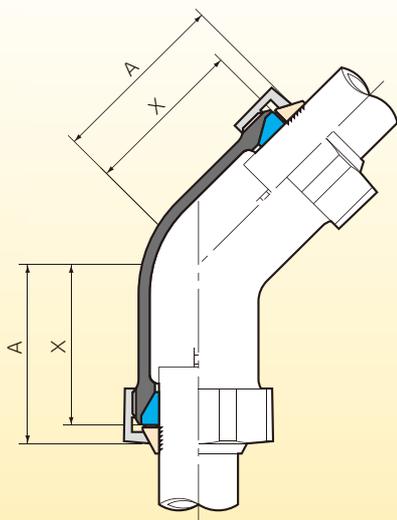

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)
KHPL45(40~50)

- 鋼管
- 塩ビ管

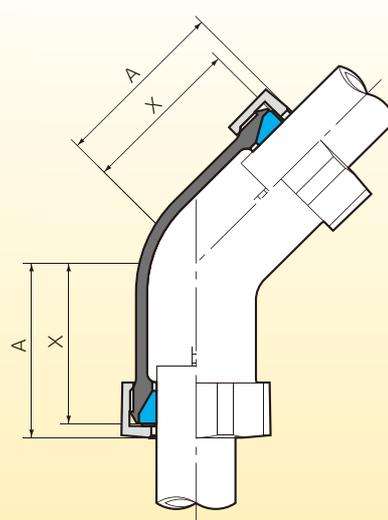

ハイパワージョイント(KHPL45)については、受注生産品です。
納期をご確認ください。

単位:mm

呼び (A)	X	端面~中心間寸法 (約)A	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント
		40	55
50	60	70.5	68.5

ナット寸法はソケットと共通です。